

## ► 9. Bogen, horizontal, oval – BHSO

Elbow, horizontal, oval /


Coude d'équerre, horizontal, ovale

► Inhalt

► Bogen 90°

► Bogen 45°

► Bogen 30°

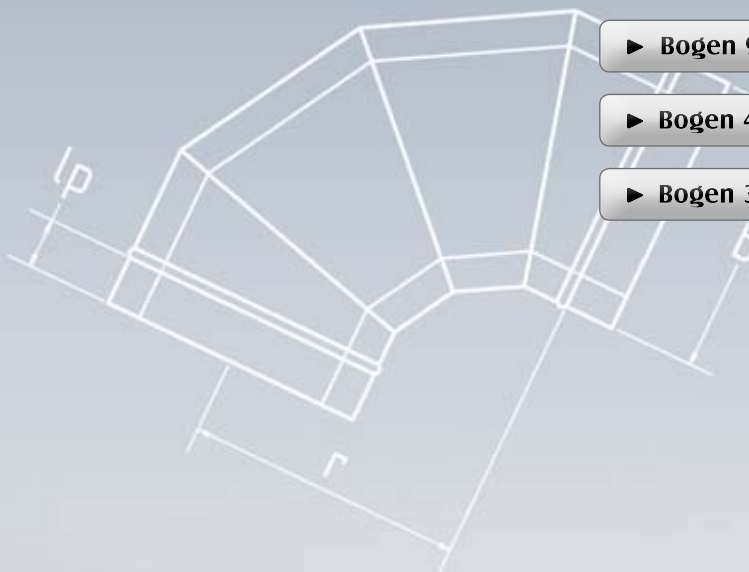


15°-Bögen sind preisgleich zu den 30°-Bögen.  
Andere Radien auf Anfrage.

► **Inhalt**

# 9. Bogen, horizontal, oval, 45° – BHSO

Elbow, horizontal, oval, 45° / Coude, horizontal, ovale, 45°

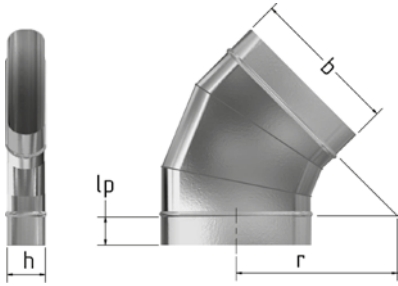

**Inhalt**

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.



Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

<b>Bogen, horizontal, oval, 45° – BHSO</b>						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
50	195	40	190	0,110	0,52	<b>27,00</b>
	260	40	200	0,148	0,69	<b>31,15</b>
80	320	60	325	0,293	1,70	<b>34,45</b>
	360	60	360	0,348	2,00	<b>46,05</b>
	400	60	400	0,412	2,39	<b>65,50</b>
	440	60	440	0,482	2,80	<b>86,55</b>
100	350	60	325	0,326	1,87	<b>46,05</b>
	380	60	380	0,390	2,31	<b>65,50</b>
	420	60	420	0,457	2,70	<b>86,55</b>
	460	60	460	0,529	3,07	<b>113,00</b>
	500	60	500	0,602	3,49	<b>119,00</b>
130	330	60	330	0,327	1,88	<b>46,05</b>
	370	60	370	0,387	2,26	<b>65,50</b>
	410	60	410	0,453	2,64	<b>86,55</b>
	450	60	450	0,524	3,00	<b>113,00</b>
	490	60	490	0,600	3,44	<b>119,00</b>
	570	60	570	0,768	4,44	<b>123,00</b>
150	310	60	310	0,308	1,81	<b>46,05</b>
	350	60	350	0,366	2,17	<b>65,50</b>
	400	60	400	0,447	2,60	<b>86,55</b>
	430	60	430	0,499	2,90	<b>113,00</b>
	480	60	480	0,593	3,39	<b>119,00</b>
	550	90	550	0,814	5,08	<b>123,00</b>
	630	90	630	1,006	6,30	<b>129,00</b>
	710	90	710	1,220	7,64	<b>132,00</b>
	800	90	800	1,486	9,19	<b>133,00</b>
	880	90	880	1,742	10,81	<b>158,00</b>
	960	90	960	2,020	15,69	<b>162,00</b>
	1040	90	1040	2,317	18,01	<b>164,00</b>
1120	90	1120	2,635	20,52	<b>192,00</b>	
200	400	60	400	0,473	2,76	<b>113,00</b>
	450	60	450	0,564	3,29	<b>119,00</b>
	520	90	520	0,781	4,89	<b>123,00</b>
	600	90	600	0,970	6,08	<b>131,00</b>
	690	90	690	1,208	7,48	<b>138,00</b>
	770	90	770	1,441	8,93	<b>144,00</b>
	840	90	840	1,660	10,43	<b>158,00</b>
	930	90	930	1,967	15,30	<b>162,00</b>
	1010	90	1010	2,262	17,61	<b>164,00</b>
	1090	90	1090	2,574	20,06	<b>192,00</b>
	1170	90	1170	2,910	22,70	<b>200,00</b>
	1330	90	1330	3,639	28,43	<b>208,00</b>


# 9. Bogen, horizontal, oval, 45° – BHSO

Elbow, horizontal, oval, 45° / Coude, horizontal, ovale, 45°



**Inhalt**

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.

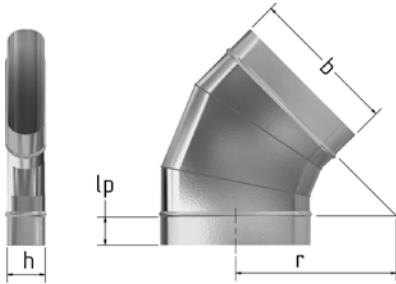


Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

<b>Bogen, horizontal, oval, 45° – BHSO</b>						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
250	580	90	580	0,958	5,94	151,00
	660	90	660	1,167	7,24	158,00
	740	90	740	1,396	8,66	164,00
	820	90	820	1,644	10,23	170,00
	900	90	900	1,914	14,91	177,00
	980	90	980	2,205	17,19	184,00
	1060	90	1060	2,514	19,61	192,00
	1140	90	1140	2,845	22,22	200,00
	1300	90	1300	3,566	27,89	208,00
	1460	90	1460	4,372	43,16	216,00
	1620	90	1620	5,256	51,88	307,00
	1780	90	1780	5,764	56,89	366,00
1950	90	1950	7,341	71,84	378,00	
300	630	90	630	1,127	7,00	172,00
	710	90	710	1,352	8,40	184,00
	790	90	790	1,598	9,96	195,00
	870	90	870	1,862	14,52	209,00
	950	90	950	2,148	16,77	221,00
	1030	90	1030	2,455	19,18	231,00
	1110	90	1110	2,780	21,74	244,00
	1270	90	1270	3,494	27,34	266,00
	1430	90	1430	4,291	42,41	285,00
	1590	90	1590	5,167	50,61	307,00
	1760	90	1760	5,790	56,89	366,00
	1920	90	1920	7,236	70,86	378,00
350	680	90	680	1,307	8,14	229,00
	760	90	760	1,549	9,67	254,00
	840	90	840	1,809	14,13	275,00
	920	90	920	2,092	16,35	298,00
	1000	90	1000	2,395	18,73	310,00
	1080	90	1080	2,716	21,26	320,00
	1240	90	1240	3,424	26,83	331,00
	1400	90	1400	4,211	41,65	343,00
	1570	90	1570	5,136	50,49	354,00
	1730	90	1630	5,785	56,89	366,00
1890	90	1890	7,130	75,16	378,00	

# 9. Bogen, horizontal, oval, 45° – BHSO

Elbow, horizontal, oval, 45° / Coude, horizontal, ovale, 45°

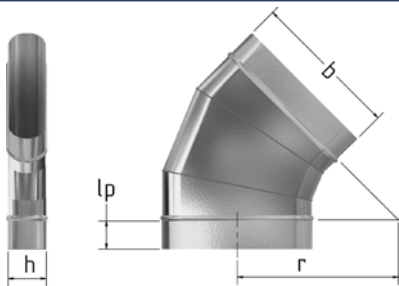

► Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.  
Preise auf Anfrage.



Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

<b>Bogen, horizontal, oval, 45° – BHSO</b>						
Höhe h mm	Breite b mm	Einstecktiefe l <sub>p</sub> mm	Radius r mm	Oberfläche A <sub>1</sub> m <sup>2</sup>	Gewicht kg	Preis €
400	650	90	650	1,263	7,88	<b>246,00</b>
	730	90	730	1,501	9,38	<b>257,00</b>
	810	90	810	1,757	13,74	<b>270,00</b>
	890	90	890	2,035	15,93	<b>279,00</b>
	970	90	970	2,334	18,28	<b>326,00</b>
	1050	90	1050	2,651	20,77	<b>340,00</b>
	1210	90	1210	3,351	26,28	<b>398,00</b>
	1370	90	1370	4,130	40,89	<b>438,00</b>
	1540	90	1540	5,047	49,65	<b>475,00</b>
	1700	90	1630	5,781	56,89	<b>520,00</b>
1860	90	1860	7,025	68,89	<b>562,00</b>	
450	700	90	700	1,453	9,10	<b>275,00</b>
	780	90	780	1,707	13,37	<b>300,00</b>
	860	90	860	1,979	15,51	<b>343,00</b>
	940	90	940	2,274	17,83	<b>388,00</b>
	1020	90	1020	2,589	20,31	<b>430,00</b>
	1190	90	1190	3,325	25,92	<b>476,00</b>
	1350	90	1350	4,101	40,38	<b>521,00</b>
	1510	90	1510	4,958	48,82	<b>565,00</b>
	1670	90	1630	5,777	56,89	<b>611,00</b>
	1830	90	1830	6,920	67,91	<b>654,00</b>
500	750	90	750	1,655	12,98	<b>254,00</b>
	830	90	830	1,923	15,09	<b>261,00</b>
	910	90	910	2,214	17,38	<b>296,00</b>
	1000	90	1000	2,566	19,99	<b>344,00</b>
	1160	90	1160	3,252	25,38	<b>394,00</b>
	1320	90	1320	4,020	39,62	<b>428,00</b>
	1480	90	1480	4,872	48,02	<b>464,00</b>
	1640	90	1630	5,772	56,89	<b>606,00</b>
	1800	90	1800	6,815	66,92	<b>746,00</b>