

► 8. Bogen, vertikal, oval – BVSO

Elbow, vertical, oval /

Coude d'équerre, vertical, ovale

► Inhalt

► Bogen 90°

► Bogen 45°

► Bogen 30°




15°-Bögen sind preisgleich zu den 30°-Bögen.
Andere Radien auf Anfrage.

► **Inhalt**



Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
Preise auf Anfrage.

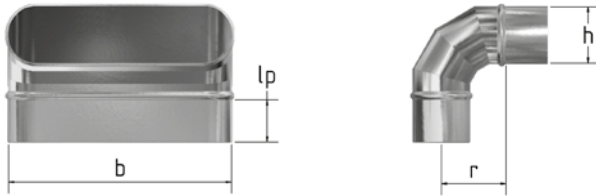


Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

| Bogen vertikal, oval, 90° – BVSO | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------|---------------|
| Höhe h mm | Breite b mm | Einstecktiefe l _p mm | Radius r mm | Oberfläche A ₁ m ² | Gewicht kg | Preis € |
| 50 | 195 | 40 | 85 | 0,101 | 0,47 | 32,30 |
| | 260 | 40 | 85 | 0,127 | 0,60 | 38,80 |
| 80* | 320 | 60 | 90 | 0,206 | 1,20 | 38,10 |
| | 360 | 60 | 90 | 0,228 | 1,31 | 48,25 |
| | 400 | 60 | 90 | 0,250 | 1,45 | 54,00 |
| | 440 | 60 | 90 | 0,272 | 1,57 | 61,10 |
| 100* | 350 | 60 | 110 | 0,255 | 1,45 | 48,25 |
| | 380 | 60 | 110 | 0,273 | 1,58 | 54,00 |
| | 420 | 60 | 110 | 0,298 | 1,72 | 61,10 |
| | 460 | 60 | 110 | 0,323 | 1,84 | 94,55 |
| | 500 | 60 | 110 | 0,348 | 1,98 | 98,60 |
| 130* | 330 | 60 | 140 | 0,281 | 1,60 | 48,25 |
| | 370 | 60 | 140 | 0,309 | 1,76 | 54,00 |
| | 410 | 60 | 140 | 0,337 | 1,91 | 61,10 |
| | 450 | 60 | 140 | 0,365 | 2,05 | 94,55 |
| | 490 | 60 | 140 | 0,393 | 2,20 | 98,60 |
| | 570 | 60 | 140 | 0,448 | 2,52 | 102,00 |
| 150* | 310 | 60 | 160 | 0,310 | 1,78 | 48,25 |
| | 350 | 60 | 160 | 0,341 | 1,95 | 54,00 |
| | 400 | 60 | 160 | 0,379 | 2,15 | 61,10 |
| | 430 | 60 | 160 | 0,402 | 2,27 | 94,55 |
| | 480 | 60 | 160 | 0,441 | 2,46 | 98,60 |
| | 550 | 90 | 165 | 0,558 | 4,01 | 102,00 |
| | 630 | 90 | 165 | 0,628 | 4,03 | 111,00 |
| | 710 | 90 | 165 | 0,698 | 4,48 | 116,00 |
| | 800 | 90 | 165 | 0,776 | 4,93 | 120,00 |
| | 880 | 90 | 165 | 0,845 | 6,74 | 125,00 |
| | 960 | 90 | 165 | 0,915 | 5,85 | 129,00 |
| | 1040 | 90 | 165 | 0,985 | 6,30 | 132,00 |
| 200 | 1120 | 90 | 165 | 1,054 | 6,76 | 162,00 |
| | 400 | 60 | 210 | 0,499 | 2,94 | 94,55 |
| | 450 | 60 | 210 | 0,548 | 3,23 | 98,60 |
| | 520 | 60 | 210 | 0,620 | 3,89 | 102,00 |
| | 600 | 60 | 210 | 0,699 | 4,39 | 111,00 |
| | 690 | 60 | 210 | 0,777 | 4,88 | 116,00 |
| | 770 | 60 | 210 | 0,855 | 5,37 | 120,00 |
| | 840 | 60 | 210 | 0,935 | 5,87 | 125,00 |
| | 930 | 60 | 210 | 1,014 | 7,96 | 129,00 |
| | 1010 | 60 | 210 | 1,093 | 8,58 | 132,00 |
| | 1090 | 60 | 210 | 1,172 | 9,20 | 162,00 |
| | 1170 | 60 | 210 | 1,250 | 9,82 | 167,00 |
| 1330 | 60 | 210 | 1,408 | 11,06 | 172,00 | |

* 90°-Bögen bestehen aus gepressten Halbschalen, alle weiteren aus Segmenten.
Preisliste gültig ab 01.04.2015. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

8. Bogen, vertikal, oval, 90° – BVSO

Elbow, vertical, oval, 90° / Coude, vertical, ovale 90°

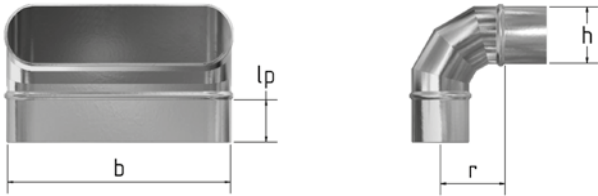

► Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
Preise auf Anfrage.

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.




| Bogen, vertikal, oval, 90° – BVSO | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--|---------------|------------|
| Höhe h mm | Breite b mm | Einstecktiefe lp mm | Radius r mm | Oberfläche A ₁ m ² | Gewicht kg | Preis € |
| 250 | 580 | 90 | 260 | 0,898 | 5,64 | 131,00 |
| | 660 | 90 | 260 | 0,999 | 6,28 | 136,00 |
| | 740 | 90 | 260 | 1,099 | 6,90 | 139,00 |
| | 820 | 90 | 260 | 1,202 | 7,55 | 144,00 |
| | 900 | 90 | 260 | 1,303 | 10,23 | 148,00 |
| | 980 | 90 | 260 | 1,405 | 11,03 | 154,00 |
| | 1060 | 90 | 260 | 1,506 | 11,83 | 162,00 |
| | 1140 | 90 | 260 | 1,608 | 12,62 | 167,00 |
| | 1300 | 90 | 260 | 1,811 | 14,21 | 172,00 |
| | 1460 | 90 | 260 | 2,013 | 19,75 | 177,00 |
| | 1620 | 90 | 260 | 2,215 | 21,74 | 215,00 |
| | 1780 | 90 | 260 | 2,418 | 23,73 | 223,00 |
| | 1950 | 90 | 260 | 2,611 | 25,62 | 229,00 |
| 300 | 630 | 90 | 310 | 1,126 | 7,07 | 167,00 |
| | 710 | 90 | 310 | 1,238 | 7,78 | 170,00 |
| | 790 | 90 | 310 | 1,355 | 8,51 | 175,00 |
| | 870 | 90 | 310 | 1,469 | 11,53 | 178,00 |
| | 950 | 90 | 310 | 1,583 | 12,43 | 188,00 |
| | 1030 | 90 | 310 | 1,698 | 13,33 | 189,00 |
| | 1110 | 90 | 310 | 1,812 | 14,22 | 193,00 |
| | 1270 | 90 | 310 | 2,041 | 16,02 | 205,00 |
| | 1430 | 90 | 310 | 2,268 | 22,26 | 209,00 |
| | 1590 | 90 | 310 | 2,475 | 24,29 | 215,00 |
| | 1760 | 90 | 310 | 2,725 | 26,74 | 223,00 |
| | 1920 | 90 | 310 | 2,942 | 28,87 | 229,00 |
| | 350 | 680 | 90 | 360 | 1,378 | 8,65 |
| 760 | | 90 | 360 | 1,507 | 9,47 | 184,00 |
| 840 | | 90 | 360 | 1,635 | 12,83 | 188,00 |
| 920 | | 90 | 360 | 1,762 | 13,83 | 193,00 |
| 1000 | | 90 | 360 | 1,889 | 14,83 | 197,00 |
| 1080 | | 90 | 360 | 2,016 | 15,83 | 203,00 |
| 1240 | | 90 | 360 | 2,270 | 17,82 | 206,00 |
| 1400 | | 90 | 360 | 2,524 | 24,77 | 214,00 |
| 1570 | | 90 | 360 | 2,778 | 27,26 | 218,00 |
| 1730 | | 90 | 360 | 3,032 | 29,75 | 223,00 |
| 1890 | | 90 | 360 | 3,523 | 34,57 | 229,00 |



► Inhalt

Alle Teile auch mit Pulverbeschichtung erhältlich.
Preise auf Anfrage.

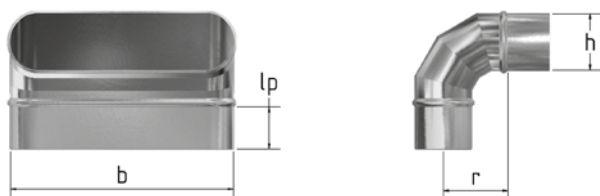

Technische sowie preisliche Hinweise bezüglich baulicher und materialbedingter Varianten gemäß Rückseite/Deckblatt bzw. Anhang.

| Bogen, vertikal, oval, 90° – BVSO | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------|------------|
| Höhe h mm | Breite b mm | Einstecktiefe l _p mm | Radius r mm | Oberfläche A ₁ m ² | Gewicht kg | Preis € |
| 400 | 650 | 90 | 410 | 1,517 | 9,53 | 187,00 |
| | 730 | 90 | 410 | 1,660 | 10,43 | 192,00 |
| | 810 | 90 | 410 | 1,800 | 14,13 | 195,00 |
| | 890 | 90 | 410 | 1,940 | 15,23 | 214,00 |
| | 970 | 90 | 410 | 2,080 | 16,33 | 219,00 |
| | 1050 | 90 | 410 | 2,220 | 17,43 | 221,00 |
| | 1210 | 90 | 410 | 2,500 | 19,63 | 243,00 |
| | 1370 | 90 | 410 | 2,780 | 27,28 | 254,00 |
| | 1540 | 90 | 410 | 3,059 | 30,02 | 264,00 |
| | 1700 | 90 | 410 | 3,339 | 32,77 | 281,00 |
| 1860 | 90 | 410 | 3,605 | 35,38 | 301,00 | |
| 450 | 700 | 90 | 460 | 1,813 | 11,38 | 205,00 |
| | 780 | 90 | 460 | 1,966 | 15,43 | 220,00 |
| | 860 | 90 | 460 | 2,119 | 16,63 | 234,00 |
| | 940 | 90 | 460 | 2,271 | 17,83 | 252,00 |
| | 1020 | 90 | 460 | 2,424 | 19,03 | 267,00 |
| | 1190 | 90 | 460 | 2,730 | 21,43 | 281,00 |
| | 1350 | 90 | 460 | 3,035 | 29,78 | 300,00 |
| | 1510 | 90 | 460 | 3,340 | 32,78 | 313,00 |
| | 1670 | 90 | 460 | 3,646 | 35,78 | 315,00 |
| 1830 | 90 | 460 | 3,937 | 38,63 | 346,00 | |
| 500 | 750 | 90 | 510 | 2,131 | 16,73 | 223,00 |
| | 830 | 90 | 510 | 2,297 | 18,03 | 238,00 |
| | 910 | 90 | 510 | 2,463 | 19,33 | 255,00 |
| | 1000 | 90 | 510 | 2,629 | 20,63 | 270,00 |
| | 1160 | 90 | 510 | 2,960 | 23,24 | 282,00 |
| | 1320 | 90 | 510 | 3,291 | 32,29 | 302,00 |
| | 1480 | 90 | 510 | 3,621 | 35,54 | 320,00 |
| | 1640 | 90 | 510 | 3,953 | 38,79 | 336,00 |
| 1800 | 90 | 510 | 4,268 | 41,88 | 357,00 | |