


30 中心孔 6.8 系列铝型材

铝型材

■ 铝型材

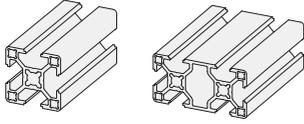


按图定制


自制 库存

材质	表面处理
A6063-T5	喷砂氧化


- 铝型材 30 系列，槽宽 8mm，适用于中度负载结构，及其结构框架、物料车、工作台、工厂车间隔断、展示架等。
- ▲ 如需要进行追加工艺，请参考技术信息。
- ▲ 长度 $L \leq 6000\text{mm}$ ，整根订购可不填。

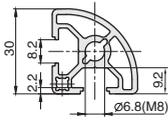


AE30-3030-2-R

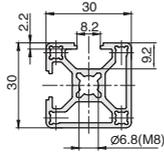


AE30-3030-2-N

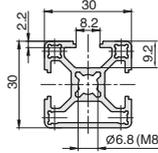


AE30-3030-3

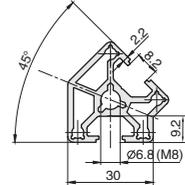


AE30-3345-2

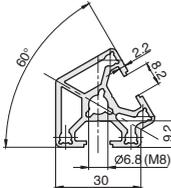


AE30-3360-2

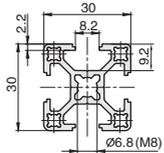


AE30-3030-4

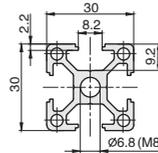


AE30-3030-4-H

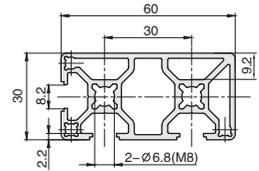


AE30-3060-3

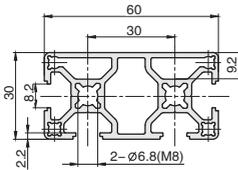


AE30-3060-4

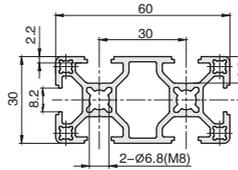


AE30-3060-6

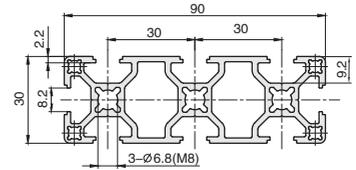

AE30-3090-8

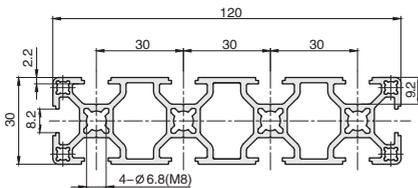

AE30-30120-10

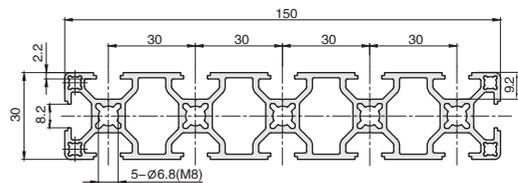


AE30-30150-12


03
中心孔
30系列
6.8

30 中心孔 6.8 系列铝型材


铝型材

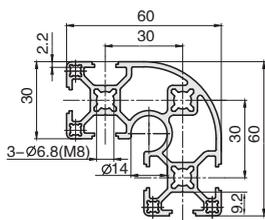


AE30-6630-6-R

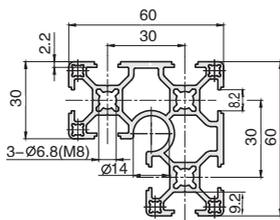


AE30-6630-8

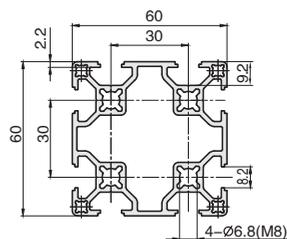


AE30-6060-8

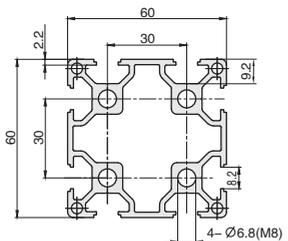

AE30-6060-8-H

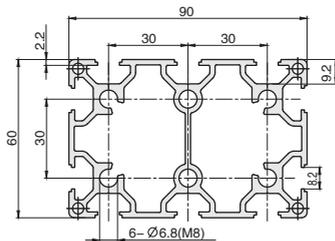

AE30-6090-10

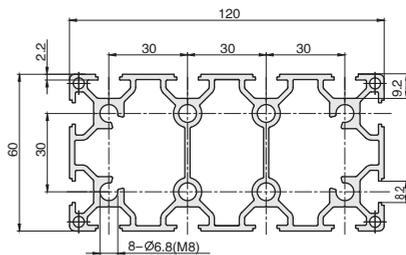

AE30-60120-12

代号	产品描述	截面积 (mm ²)	惯性矩 I _x (cm ⁴)	惯性矩 I _y (cm ⁴)	弯矩 W _x (cm ³)	弯矩 W _y (cm ³)	参考米重 (kg/m)
AE30-3030-2-R	30 系列 30×30 2 槽 R 型	285.00	1.76	2.81	1.18	1.87	0.78
AE30-3030-2-N	30 系列 30×30 2 槽 N 型	307.57	2.69	2.81	1.79	1.88	0.85
AE30-3030-3	30 系列 30×30 3 槽	293.97	2.50	2.74	1.67	1.83	0.81
AE30-3345-2	30 系列 2 槽 45 度	334.26	2.62	3.20	1.75	2.14	0.92
AE30-3360-2	30 系列 2 槽 60 度	334.52	2.68	3.16	1.79	2.11	0.92
AE30-3030-4	30 系列 30×30 4 槽	284.39	2.55	2.55	1.70	1.70	0.78
AE30-3030-4-H	30 系列 30×30 4 槽 重型	322.34	2.80	2.80	1.87	1.87	0.89
AE30-3060-3	30 系列 30×60 3 槽	564.45	5.46	19.93	3.64	6.64	1.55
AE30-3060-4	30 系列 30×60 4 槽	546.19	5.38	18.45	3.59	6.15	1.50
AE30-3060-6	30 系列 30×60 6 槽	523.66	4.91	18.09	3.27	6.03	1.44
AE30-3090-8	30 系列 30×90 8 槽	759.47	7.26	57.19	4.84	12.71	2.09
AE30-30120-10	30 系列 30×120 10 槽	995.29	9.61	130.46	6.41	21.74	2.74
AE30-30150-12	30 系列 30×150 12 槽	1233.86	11.98	248.84	7.99	33.18	3.40
AE30-6630-6-R	30 系列 60×60 6 槽 R 型	742.75	12.74	32.13	4.25	10.71	2.05
AE30-6630-8	30 系列 60×60 8 槽 L 型	790.81	16.11	32.94	5.37	10.98	2.18
AE30-6060-8	30 系列 60×60 8 槽	836.60	33.06	33.06	11.02	11.02	2.30
AE30-6060-8-H	30 系列 60×60 8 槽 重型	931.75	36.21	36.21	12.07	12.07	2.57
AE30-6090-10	30 系列 60×90 10 槽	1199.19	50.65	103.97	16.88	23.11	3.30
AE30-60120-12	30 系列 60×120 12 槽	1538.01	66.01	226.63	22.00	37.77	4.24

03
中心孔 30 系列
6.8