

30 中心孔 10 系列铝型材 - 紧固件

T形螺母 / 弹片螺母 / T形螺栓


■ T形螺母




库存

材质	表面处理
碳钢	镀镍

● T形螺母可以从T形槽外部直接置入槽内，因而装配效率高，但连接强度和可靠性均不及预置螺母。

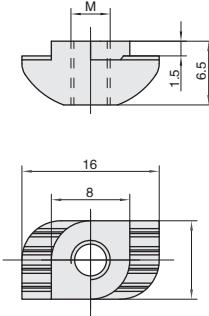


ex.
安装示例

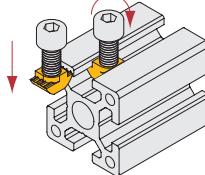

代号	孔径 M	参考重量(g)
BC-08-M4	M4	3.8
BC-08-M5	M5	3.8
BC-08-M6	M6	3.4


■ 弹片螺母

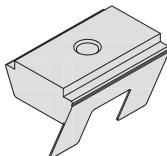


库存

材质	表面处理
碳钢	镀镍

● 可以从型材的T形槽口处置入，也可从型材端部直接置入，用于弥补漏装的预置螺母。

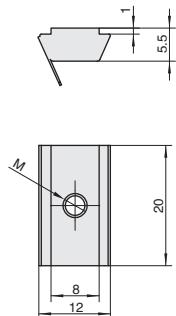

ex.
安装示例

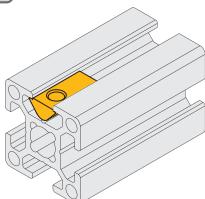

代号	孔径 M	参考重量(g)
BJ-08-M4	M4	12
BJ-08-M5	M5	12
BJ-08-M6	M6	11


■ T形螺栓




库存

材质	表面处理
碳钢	镀镍

● T形螺栓可以从T形槽外部直接置入槽内，因而装配效率高，连接强度和可靠性也与T形螺母相当。

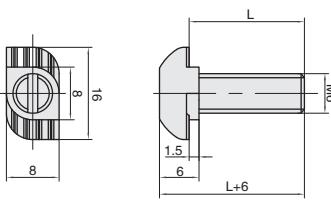

ex.
安装示例

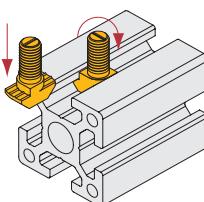

代号	长度 L (mm)	参考重量(g)
BF-08-16	16	6.8
BF-08-20	20	8
BF-08-25	25	8.4