

防静电防尘型磁吸 / 超薄型磁吸


强吸力 · 防尘型 / 普通吸力 · 无密封

大批量
订购
bulk order

■强吸力




①代号	类型	强吸力	材质		颜色
			外壳	吸附板	
MADPZA	防静电防尘型		POM	SPCC	本色
MADPZB			PP	SUS430	
MADPZC				SPCC	

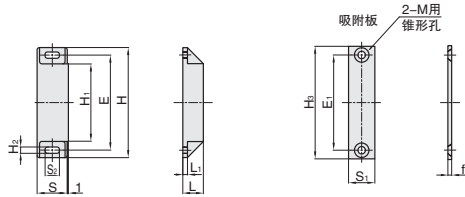

订购规格示例

①代号 - ②规格
MADPZA - 38

 MADPZA
MADPZB
MADPZC



型号		E	E ₁	S	S ₁	S ₂	L	L ₁	H	H ₁	H ₂	H ₃	M	f	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
MADPZA	31	31	32	10	17	5.6	10	2	38	24	3.2	50	M3	3.5	1.7	19
	38	38	38	20	21	10	11.3	3	48	28	4.4	56	M3		5.1	32
	64	64	64	20	24	10	14	3	74	52	4.4	85	M4		5.1	66
MADPZB	31	31	32	10	11	5.6	10	2	38	24	3.2	40	M3	1.5	1.7	19
	38	38	38	20	15	10	11.3	3	48	28	4.4	50	M3		5.1	32
	64	64	64	20	18	10	14	3	74	52	4.4	76	M4		5.1	66
MADPZC	31	31	32	10	17	5.6	10	2	38	24	3.2	50	M3	3.5	1.7	19
	38	38	38	20	21	10	11.3	3	48	28	4.4	56	M3		5.1	32
	64	64	64	20	24	10	14	3	74	52	4.4	85	M4		5.1	66



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询




1~9	10~
100%	现询

■普通吸力 · 无密封



①代号	类型	无密封	材质		表面处理
			主体	吸附板	
MABSZA	普通吸力		SUS304	SUS430	滚磨抛光
MABBZA			SPCC	SPCC	镀镍
MABSZB			SUS430	SUS430	滚磨抛光

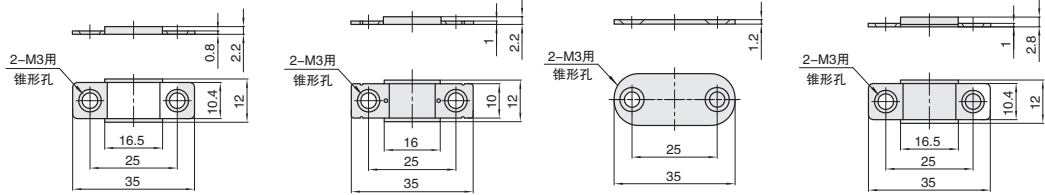

订购规格示例

①代号 - ②规格
MABSZA - 25



①代号	②规格	吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
MABSZA	25	2.3	0.073
MABBZA	25	2.7	0.075
MABSZB	25	1.5	0.0104
	25A	2.7	0.0114



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询