

电控型磁吸


强吸力 · 带密封开关 / 强吸力 · 带开关型

大批量
订购
bulk order

■强吸力·带密封开关




①代号	类型		材质		颜色
			底座	外壳	
MAEPCB	强吸力	带密封开关	POM/SUS430	POM	黑色

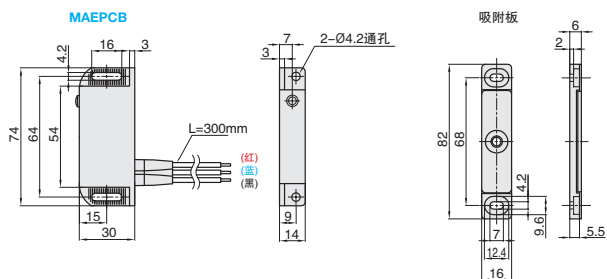

订购规格示例

①代号 - ②规格
MAEPCB - 64

型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
MAEPCB	64	3	0.08

 

NC(红)=常闭
NO(蓝)=常开
COM(黑)=常闭
电源开关根据门或盖子的开闭进行动作



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询


■强吸力·带开关型



①代号	类型			材质	颜色
				外壳	外壳
MAEPCC	强力型	带开关	双磁芯	PP	黑色

■技术参数

性能回路方式	每条回路一个触点常闭型
额定值	DC30V10mA(电阻负载)
最大开关电压	AC500V1分钟
最大触点接触电阻	100MΩ以上(DC500V0)
工作温度范围	-10°C ~ +70°C
导线	日本航空电子 IL-G 用
导线抗拉强度	1kgf

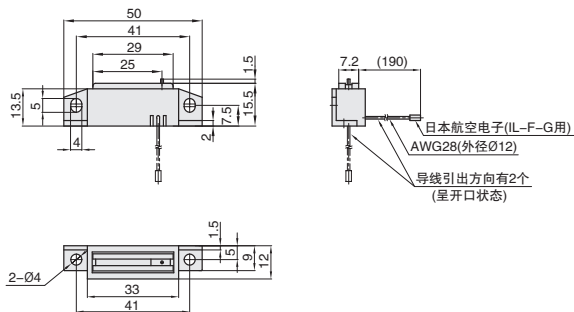

订购规格示例

①代号
MAEPCC

型号		吸引力 (kgf)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
MAEPCC		3.0	0.01



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询