






①代号	类型		调整角度	材质	表面处理	使用温度
HGNSVI	双轴制动型	圆孔型	任意角度定位型	SUS430	滚磨抛光	0~40°C

●用途：
自动结账机及小型显示器等

△注意：

- 初始扭矩与额定扭矩的偏差为±20%。
- 连续使用可能会达不到规定的扭矩。
- 不可在本产品上涂敷润滑油剂。
- 初始扭矩与额定扭矩的偏差为±20%。
- 连续使用可能会达不到规定的扭矩。
- 不可在本产品上涂敷润滑油剂。
- 根据所用显示器的大小、形状及安装方法的不同，倾角及转角可能会减小。
- 非全不锈钢制，不可用于溅水环境。

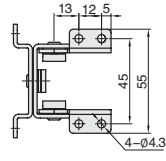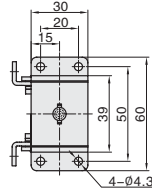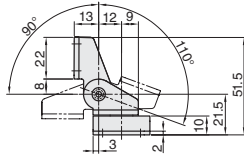

HGNSVI



订购编号示例

①代号	-	②规格
HGNSVI	-	30

型号		扭矩 (倾斜方向) (N·m)	扭矩 (旋转方向) (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格			
HGNSVI	30	3	1.5	0.06