 


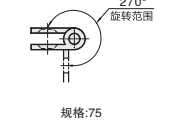


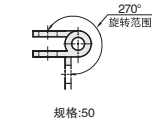

库存

①代号	类型			材质	表面处理
HGPSFU	限位型	圆孔型	经济型	SUS304	镜面抛光

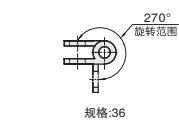

订购编号示例

①代号	-	②规格
HGPSFU	-	36

HGPSFU

型号		L	H	L ₁	H ₁	T	E	d	d ₁	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)	
①代号	②规格										①代号	②规格
HGPSFU	36	48	36	36	20	2	9	5	7	0.04		
	50	44	50	28	34		8			0.05		
	75	50	75	34	59		4			12		