


隐藏合页

L 型 · 快速拆卸型

■ L 型 · 快速拆卸型



①代号	类型	材质	表面处理	使用内 / 外装门
HGYSIB	螺孔 + 焊接型	SUS304	拉丝	内装门
HGYZID		ZDC	纳米亚光白	
HGYZIC			喷塑 (麻面黑)	
HGYZIA			喷无光黑	
HGYZIB			喷灰色漆	

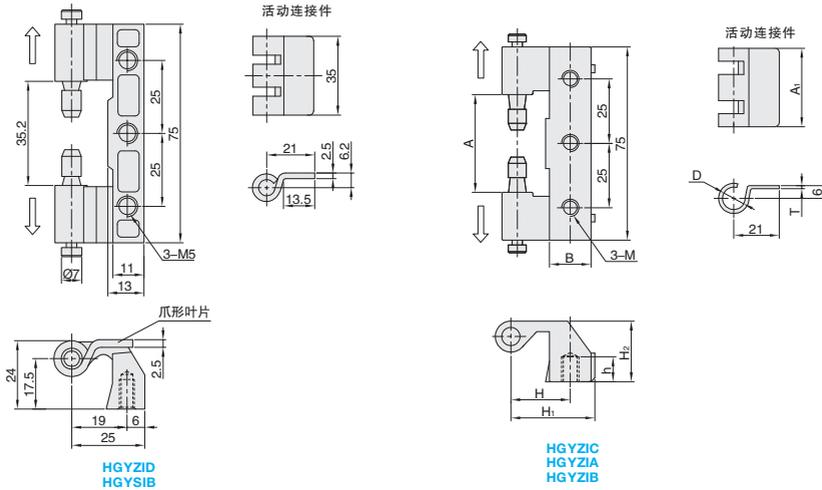

订购编号示例

①代号 - ②规格
HGYZIC - 11

视角标准：第一视角

型号		A	A ₁	B	H	H ₁	H ₂	h	M	T	D	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格												
HGYZIC	11	34	33.5	11	20.5	28	23.5	12	6	2.5	7	25	0.14

型号		A	A ₁	B	H	H ₁	H ₂	h	M	T	D	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HGYZIA HGYZIB	8	32	31.5	8	16.5	20.5	18	10	4	2	5	25	0.1
	11	34	33.5	11	20.5	28	23.5	12	6	2.5	7		0.15
	11A				20	25.5	20.5						0.14

型号		负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
①代号	②规格		
HGYSIB HGYZID	75	25	0.12



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7工作日	现询



¥	1-9	10~
优惠价	100%	现询