

平面锁 / 可调型平面锁

把手按压转动式·半圆一体式按钮·单点式 / 把手按压转动式·单点式·带锁芯

成本
经济型产品

大批量
订购
bulk order

■把手按压转动式·半圆一体式按钮·单点式

NEW
新产品




CAD
2D/3D

①代号	类型				材质			表面处理			参考重量 (kg)
					基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌	
LKPZGK	把手按压转动式	半圆一体式按钮	单点式	带锁芯	ZDC5	S45C		喷银白漆	镀锌		0.3

订购编号示例

①代号
LKPZGK

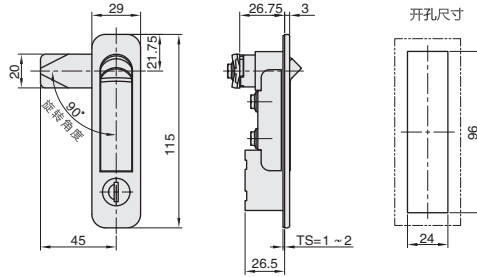

LKPZGK



视角标准：第一视角



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

■把手按压转动式·单点式·带锁芯

NEW
新产品




CAD
2D/3D

①代号	类型		材质			表面处理		
			基座	把手	锁舌	基座	把手	锁舌
LKPZGN	把手按压转动式	带锁芯	ZDC5	S45C	镀亮铬			
LKPZUV					喷塑黑			镀锌

订购编号示例

①代号 ②规格
LKPZGN - 1

型号		V ₁ (正)	V ₂ (反)	参考重量 (kg)
①代号	②规格			
LKPZGN LKPZUV	1	6~16	56~66	0.22
	2	16~26	46~56	
	3	26~36	36~46	

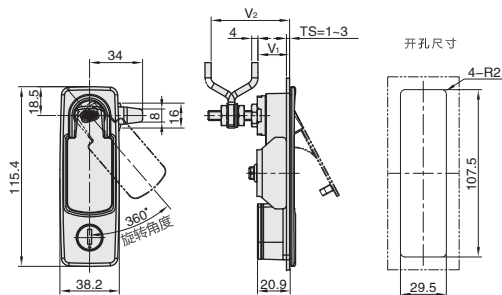

LKPZGN
LKPZUV



视角标准：第一视角



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7 工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

G1

门拉手
组件
手柄
手轮
合页