

可调紧定手柄

圆弧型




大批量
订购
bulk order


■ 弧形内螺纹安装 / 外螺纹安装




① 代号	类型	主体		螺杆		
		材质	表面处理	材质	表面处理	
HDTZFZA	凸缘 圆弧型	PA6	黑色 亚光	SUM22L	发黑	
HDTZGA						S45C
HDTZGB						
HDTZGC				-	Q235	发黑
HDTNFZA					SUS303	-
HDTNFA					Q235	发黑
HDTNFB						
HDTNGA						

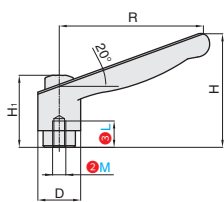

HDTZFZA
HDTNFA
HDTNFB

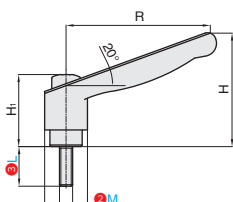


HDTZGA
HDTNGA

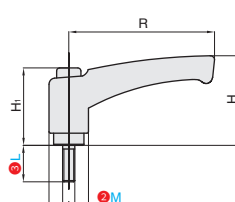

HDTZGB
HDTZGC

订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L	-	④ 握柄颜色
HDTZFZA	-	M4	-	L8	-	
HDTNFA	-	M3	-	L7	-	E

 

型号		③ L				R	H ₁	D	H	参考重量 (kg/pcs)	
① 代号	② M	HDTZGA								HDTZFZA	HDTZGA
HDTZFZA HDTZGA	4	12 16 20 25				45	25.4	13	35.5	0.016	0.018
	5	8	12 16 20 25 32							0.014	0.02
	6	12 16 20 25 32 40				63	32.7	17.5	46.3	0.03	0.04
	8	10	16 20 25 32 40 50							0.05	0.08
	10	14	20 25 32 40 50							0.07	0.12
	12	17	25 32 40 50			92	45.6	25	66		

型号		③ L				R	H ₁	D	H	参考重量 (kg/pcs)	
① 代号	② M	HDTZGC								HDTZGB	HDTZGC
HDTZGB HDTZGC	4	12 16 20 25				48	25.4	13	27.5	0.02	0.025
	5	12 16 20 25 32								0.02	0.025
	6	12 16 20 25 32 40								0.025	0.03
	8	16 20 25 32 40 50				65	32.7	18	41.5	0.04	0.05
	10	20 25 32 40 50				82	37.7	21	48	0.08	0.09
	12	25 32 40 50				92	45.6	25	57.5	0.12	0.13

型号		③ L	④ 握柄颜色	R	H ₁	D	H	参考重量 (kg/pcs)
HDTNFA	3	7	E(亚光黑) Y(亚光银) M(亚光橙) H(亚光黄) S(亚光透明)	30	24	13	29	0.014
	6	9						0.012
HDTNFB	3	7						0.014
	6	8						0.012

型号		③ L	④ 握柄颜色	R	H ₁	D	H	参考重量 (kg/pcs)
HDTNGA	3	6	E(亚光黑) Y(亚光银) M(亚光橙)	45	24.5	13	35.5	0.015
	6	12						0.016-0.022
	12	25		78	36	21	55.4	0.075-0.113

手柄



小单	中大单	大单
1-50	51-100	100~
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	现询