

五幅条圆轮缘手轮


■ 固定手柄型



按图定制



| ①代号 | 类型 | 安装方式 | 手轮主体 | | 握柄 | | 握柄螺纹部 | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | M材质 | S表面处理 | M材质 | S表面处理 | M材质 | S表面处理 |
| HWSAWC | 固定手柄型 | 无孔型 | AC4B | 喷砂 | A2024 | 喷砂 | SS400 | 镀铬 |
| HWSTWD | | | HT200 | 镀铬 | SS400 | 镀铬 | | |
| HWSTLA | | 螺钉锁紧型 | | | | | | |
| HWSTJE | | 键槽孔型 | | | | | | |
| HWSTFA | | 方孔型 | | | | | | |

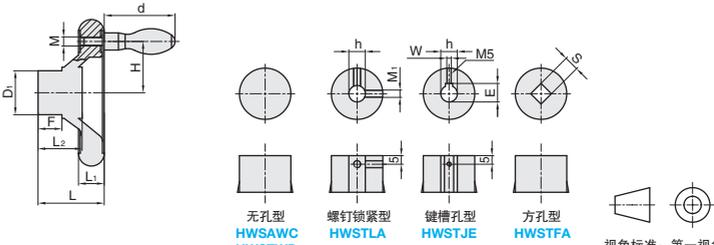

无孔型 HWSAWC HWSTWD 螺钉锁紧型 HWSTLA 键槽孔型 HWSTJE 方孔型 HWSTFA

视角标准：第一视角



①代号 - ②D
HWSAWC - D80

| 型号 | | D ₁ | H | h | S | d | W | L | L ₁ | L ₂ | E | F | M | M ₁ | 参考重量 (kg/pcs) | | |
|--|-----|----------------|------|----|----|------|------|------|----------------|----------------|------|----|----|----------------|---------------|------|-----|
| ①代号 | ②D | | | | | | | | | | | | | | | 铸铁 | 铝合金 |
| HWSAWC HWSTWD HWSTLA HWSTJE HWSTFA | 80 | 24 | 28 | 10 | 10 | 38.5 | 3 | 36 | 14 | 24 | 11.4 | 15 | 5 | 5 | 0.38 | 0.16 | |
| | 100 | 30 | 37 | 12 | 12 | 48.5 | 4 | 39 | 16 | 28 | 13.8 | 15 | 6 | 8 | 0.9 | 0.35 | |
| | 125 | 33 | 46.5 | | | | | 40 | 17 | | | 16 | 8 | | 1.1 | 0.43 | |
| | 140 | 35 | 53.5 | 15 | 14 | 62.5 | 5 | 44 | 18 | 30 | 17.3 | 16 | 8 | | 1.4 | 0.56 | |
| | 160 | 37 | 62.5 | 16 | | | | 46 | 18.5 | 32 | 18.3 | 19 | 10 | 6 | 2.8 | 1.14 | |
| | 200 | 43 | 81 | 17 | | | | 59.5 | 24 | 41 | | 19 | 10 | | 4.9 | - | |
| 250 | 48 | 100 | 20 | | | | 65.5 | 27 | 44 | 22.3 | | | | | | | |


| 数量分类 | 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|----|-------|--------|
| | 数量 | 1-50 | 51-100 |
| 交货期 | 通常 | 7 工作日 | 现询 |

| 数量 | 1-9 | 10~ |
|----|-----|------|
| | 价格 | 100% |


■ 转动手柄型



按图定制

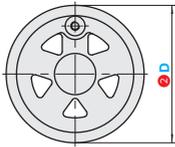

| ①代号 | 类型 | 安装方式 | 手轮主体 | | 握柄 | | 握柄螺纹部 | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | M材质 | S表面处理 | M材质 | S表面处理 | M材质 | S表面处理 |
| HWSAWD | 转动手柄型 | 无孔型 | AC4B | 喷砂 | A2024 | 喷砂 | SS400 | 镀铬 |
| HWSTWE | | | HT200 | 镀铬 | SS400 | 镀铬 | | |
| HWSTLB | | 螺钉锁紧型 | | | | | | |
| HWSTJF | | 键槽孔型 | | | | | | |
| HWSTFB | | 方孔型 | | | | | | |

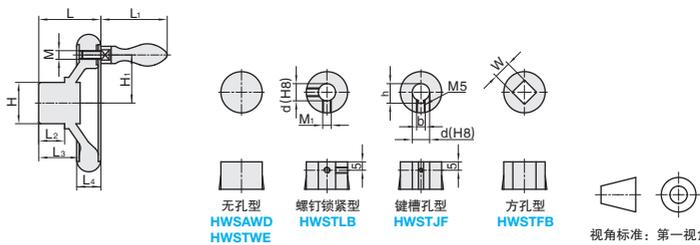

无孔型 HWSAWD HWSTWE 螺钉锁紧型 HWSTLB 键槽孔型 HWSTJF 方孔型 HWSTFB

视角标准：第一视角



①代号 - ②D
HWSAWD - D80

| 型号 | | d | h | W | L | L ₁ | L ₂ | L ₃ | L ₄ | H | H ₁ | M | M ₁ | b | 参考重量 (kg/pcs) | | |
|--|-----|------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|---|----------------|-----|---------------|------|-----|
| ①代号 | ②D | | | | | | | | | | | | | | | 铸铁 | 铝合金 |
| HWSAWD HWSTWE HWSTLB HWSTJF HWSTFB | 80 | 10 | 11.4 | 10 | 36 | 49 | | 24 | 14 | 24 | 28 | 5 | | 3 | 0.38 | 0.16 | |
| | 100 | 12 | 13.8 | 12 | 39 | 55 | 15 | 28 | 16 | 30 | 37 | 8 | 5 | 4 | 0.6 | 0.25 | |
| | 125 | 15 | 17.3 | 14 | 44 | | | 30 | 18 | 35 | 53.5 | 6 | | | 1.1 | 0.43 | |
| | 140 | 15 | 17.3 | 14 | 44 | | | 30 | 18 | 35 | 53.5 | 6 | | | 1.1 | 0.43 | |
| | 160 | 16 | 18.3 | | 46 | 70.7 | 16 | 32 | 18.5 | 37 | 62.5 | 8 | | | 1.4 | 0.56 | |
| | 200 | 16 | 18.3 | | 46 | 70.7 | 16 | 32 | 18.5 | 37 | 62.5 | 8 | | | 1.4 | 0.56 | |
| 250 | 20 | 22.3 | | 59.5 | 87.3 | 19 | 41 | 24 | 43 | 81 | 10 | 6 | 5 | 2.8 | 1.14 | | |
| | | | | 65.5 | | | 44 | 27 | 48 | 100 | 10 | | | | 4.9 | - | |

| 数量分类 | 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|----|-------|--------|
| | 数量 | 1-50 | 51-100 |
| 交货期 | 通常 | 7 工作日 | 现询 |

| 数量 | 1-9 | 10~ |
|----|-----|------|
| | 价格 | 100% |

G1 手柄手轮拉手
合页/门组件