

AGV双脚轮/AGV驱动轮


■平底活动型-中重载型



| ①代号 | 支架 | | | | 轮部 | | | |
|--------|-------|-------|------|------|-------|-----|----|-----|
| | 类型 | 材质 | 表面处理 | 刹车形式 | ③材料代号 | 材质 | 颜色 | 轴承 |
| CVQBQX | 平底活动型 | Q235A | 镀锌 | - | AF | 聚氨酯 | 红色 | 四轴承 |

D=76 **D=80**

★特点：聚氨酯包铝芯，材质耐磨，降噪，地面不留痕迹。双轮设计转弯时阻力减半，旋转更灵活。

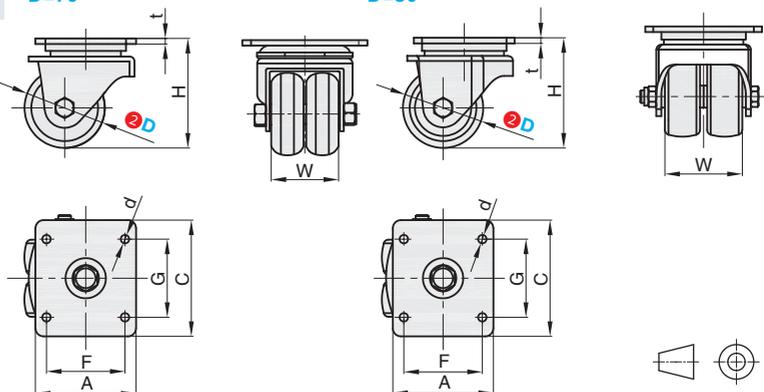

视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③材料代号
CVQBQX - D76 - AF

| 型号 | | H | W | A | C | F | F ₁ | G | G ₁ | d | R | t | 容许载荷 (kg) | 参考重量 (kg) |
|-----|-------|-----|------|-----|-----|----|----------------|----|----------------|-----|----|---|-----------|-----------|
| ①代号 | ② D | 107 | 62.5 | 100 | 116 | 76 | 67 | 92 | 76 | 11 | 60 | 6 | 350 | 1.85 |
| | ③材料代号 | | 84 | | | 78 | - | 78 | - | 8.5 | 61 | 5 | 500 | 2.78 |




| 数量分类 | 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|------|--------|------|
| 数量 | 1-50 | 51-100 | 101~ |
| 交货期 | 通常 | 7工作日 | 现询 |



| 数量 | 1-9 | 10~ |
|----|------|-----|
| 价格 | 100% | 现询 |


G3
脚
轮

 ■单轮-中载型



| ①代号 | 类型 | 轮材 |
|--------|------|---------|
| CVABY | 圆孔型 | 铸铁包胶聚氨酯 |
| CVABYA | 键槽孔型 | |

★特点：耐磨损，强度高，弹性好，行走轻便，降噪，地面不留污痕。适用于自小型到重型的多种AGV产品使用，可耐长时间行走，不脱胶，耐磨损。

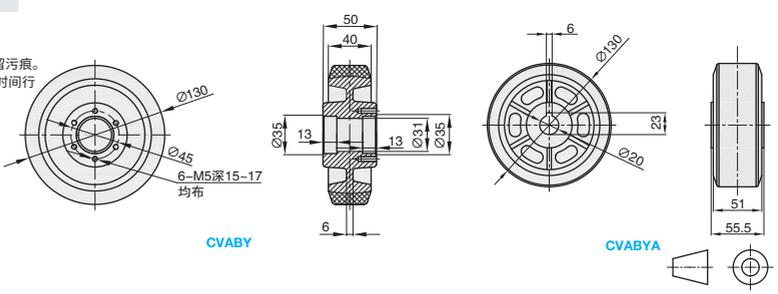

视角标准：第一视角

⚠仅用于脚轮更换，如做其它途径请与本司确认。



①代号
CVABY

| 型号 | 容许载荷 (kg) |
|--------|-----------|
| ①代号 | 250 |
| CVABY | |
| CVABYA | |



| 数量分类 | 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|------|--------|------|
| 数量 | 1-50 | 51-100 | 101~ |
| 交货期 | 通常 | 7工作日 | 现询 |



| 数量 | 1-9 | 10~ |
|----|------|-----|
| 价格 | 100% | 现询 |