

AGV 双脚轮 / AGV 减震双脚轮

平底活动型 - 中重载型 / 中载型




大批量
订购
bulk order

■平底活动型 - 中重载型



①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVQBQX	平底活动型	Q235A	镀锌	-	AF	聚氨酯	红色	四轴承

- 特点
- 聚氨酯包铝芯，材质耐磨，降噪，地面不留痕迹。
- 双轮设计转弯时阻力减半，旋转更灵活。

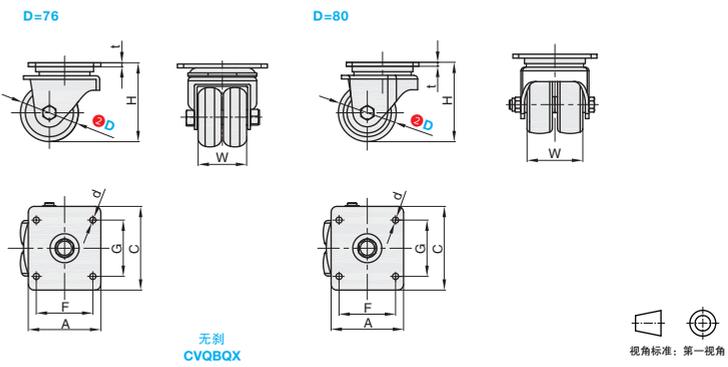

订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVQBQX - D76 - AF

型号		③轮部代号	H	W	A	C	F	F ₁	G	G ₁	d	R	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	②D														
CVQBQX	76	AF	107	62.5	100	116	76	67	92	76	11	60	6	350	1.85
	80		110	84			78	-	78	-	8.5	61	5	500	2.78



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7工作日	现询




1~9	10~
100%	现询

■平底活动型 - 中载型



①代号	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承
CVQBQXA	平底活动型	Q235A	镀锌	-	AF	聚氨酯	红色	四轴承

- 特点
- 聚氨酯包铝芯，材质耐磨，降噪，地面不留痕迹。
- 双轮设计转弯时阻力减半，旋转更灵活。
- 弹簧及聚氨酯胶块双减震效果，保护机身。

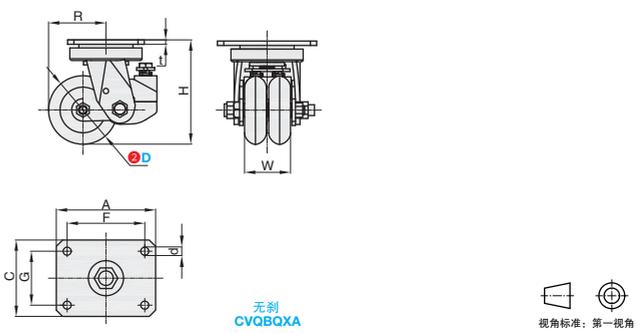

订购规格示例

①代号 - ②D - ③轮部代号
CVQBQXA - D76 - AF

型号		③轮部代号	H	W	A	C	F	G	d	R	t	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	②D												
CVQBQXA	76	AF	103~116	51	110	85	86	60	9	65	5	200	1.78



小单	中大单	大单
1~50	51~100	101~
通常	7工作日	现询



1~9	10~
100%	现询

脚
轮