

一体式脚轮



平底活动型 中轻载型

大批量
订购
bulk order

■平底活动型 中轻载型




①代号	支架				轮部				
	类型	材质	表面处理	刹车形式	③代号	材质	颜色	轴承	
HQ-CVBBQS	平底 活动型	脚杯调节标准型	Q235	镀锌	-	BF	PA6	白色	滑动轴承
HQ-CVBBQSA		脚杯调节型							
HQ-CVBBQSF		侧面踏板脚杯调节型							

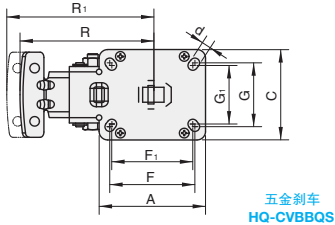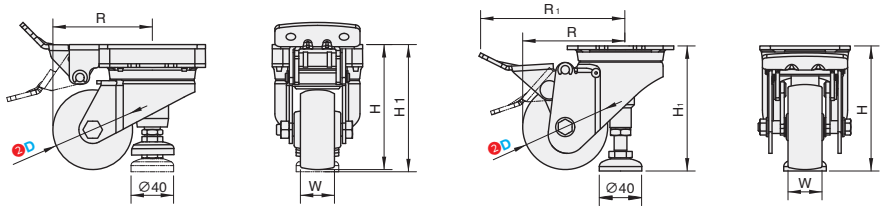


五金刹车
HQ-CVBBQS

脚轮着地，地下踩踏板脚杯着地

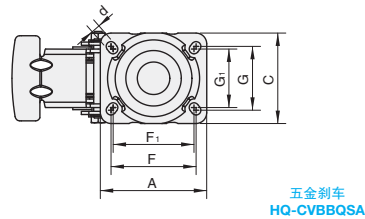

五金刹车
HQ-CVBBQSA

脚杯着地，往下踩踏板脚轮着地，适用于推动很少的产品。

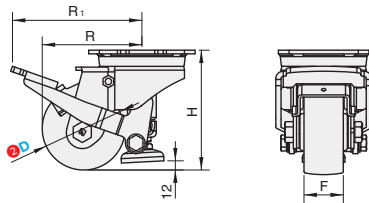

五金刹车
HQ-CVBBQSF

脚轮着地，往下踩踏板脚杯着地，脚踩踏板比较舒适

订购规格示例

①代号	-	② D	-	③ 轮部代号
HQ-CVBBQS	-	D75	-	BF

视角标准：第一视角

型号		③ 轮部代号	H	H1	W	A	C	F	F1	G	G1	d	R	R1	R2	容许载荷 (Kg)	参考重量 (kg)
① 代号	② D																
HQ-CVBBQS	75	BF	118	120	32	100	85	80	76	60	55	9	93.5	125	140	300	2.112
HQ-CVBBQSA	80		117	122									82	133	-	150	1.464
HQ-CVBBQSF			121	37	96								123	142	250	1.888	



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101~
通常	7工作日	现询



1-9	10~
100%	现询