

进口脚轮

丝杆活动型 - 重载型





■ 丝杆活动型 - 重载型

进口产品



① 代号	支架			刹车形式	轮部			
	类型	M 材质	(S) 表面处理		② 材料代号	M 材质	颜色	轴承
HQ-CVBDCB	丝杆活动型	Q235A	喷涂 (墨绿色)	-	UV	聚氨酯	自然色	双轴承
HQ-CVBNCB				五金单刹	NS	MC 尼龙	白色	双轴承

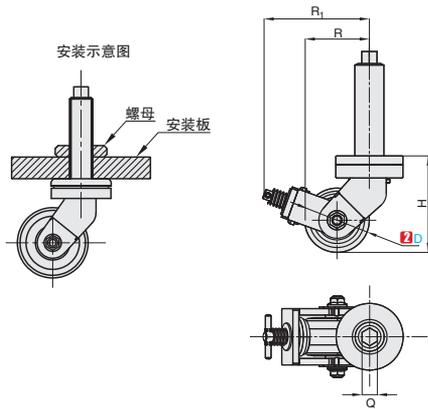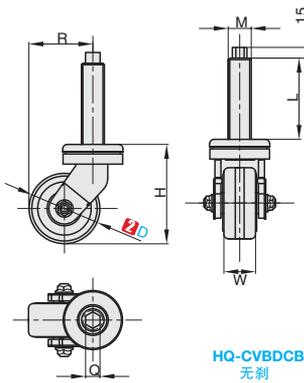

订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ 材料代号
HQ-CVBDCB	-	D80	-	UV



型号			H	R	R	R ₁	W	M	L	Q	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)			
① 代号	② D	③ 材料代号		HQ-CVBDCB	HQ-CVBNCB	HQ-CVBDCB						HQ-CVBNCB			
无刹 HQ-CVBDCB 五金单刹 HQ-CVBNCB	80	UV NS	120	80	80	132	48	36	115	20	500	UV	NS	UV	NS
	100		140	90	90	141						3.40	3.00	3.50	3.10
												3.60	3.20	3.70	3.30



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



优惠价	1-9	10-
100%	另行报价	

G3
脚
轮