 



①代号	类型	支架			轮部			
		材质	表面处理	刹车形式	②材料代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVBDLT	丝杆活动型	Q235A	镀锌	-	UH	聚氨酯	黑色	双轴承
HQ-CVBULT				塑料双刹				



G3  
脚轮

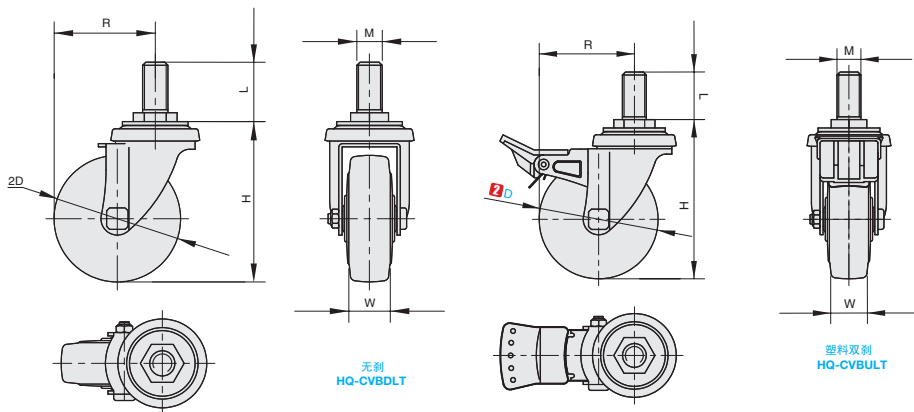

①代号 - ②D - ③材料代号  
 HQ-CVBDLT - D100 - UH

型号			H	W	R	M	L	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)			
①代号	②D	③材料代号							HQ-CVBDLT		HQ-CVBULT	
									UH	RC	UH	RC
无刹 HQ-CVBDLT	100	UH RC	134	29	80	M20	40	120	1.01	-	1.21	-
塑料双刹 HQ-CVBULT				34					0.89	-	1.09	
	125	RC	158	32	97.5			158	-	1.15	-	1.35



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	另行报价

