

进口脚轮

固定型 / 平底活动型 - 中轻载型




■ 固定型 - 中轻载型

进口产品



① 代号	类型	脚架			轮部			
		M 材质	S 表面处理	刹车形式	③ 材料代号	M 材质	颜色	轴承
HQ-CVBGL	固定型	Q235A	镀锌	-	RC	橡胶	灰色	轴承 轴套

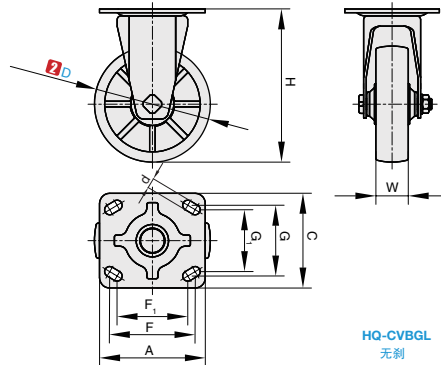

订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ 材料代号
HQ-CVBGL	-	D125	-	RC


型号			H	W	A	C	F	F ₁	G	G ₁	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
① 代号	② D	③ 材料代号											
HQ-CVBGL	125	RC	165	32	114	102	92.1	76.2	76.2	66.7	11	160	0.85

■ 平底活动型 - 中轻载型

进口产品



① 代号	类型	脚架			轮部			
		M 材质	S 表面处理	刹车形式	③ 材料代号	M 材质	颜色	轴承
HQ-CVBQL	平底活动型	Q235A	镀锌	-	RC	橡胶	灰色	轴承 双轴承
HQ-CVBFL				五金边刹				

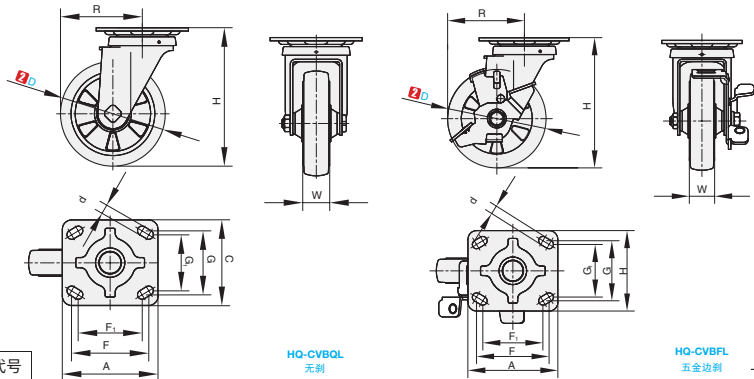

订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ 材料代号
HQ-CVBQL	-	D125	-	RC

型号			H	W	R	A	C	F	F ₁	G	G ₁	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)	
① 代号	② D	③ 材料代号												HQ-CVBQL	HQ-CVBFL
无刹 HQ-CVBQL	125	RC	165	32	102.5	114	102	92.1	76.2	76.2	66.7	11	160	1.33	1.79
五金边刹 HQ-CVBFL															

G3
脚轮



小单	中大单	大单
1-50	51-100	101-
通常	7 工作日	现询



1-9	10~
100%	另行报价