


①代号	支架					轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车形式	底板标准	③材料代号	材质	颜色	轴承
HQ-CVLBQY	平底活动型	Q235A	镀锌	-	日式	NP	强化尼龙	黑色	无

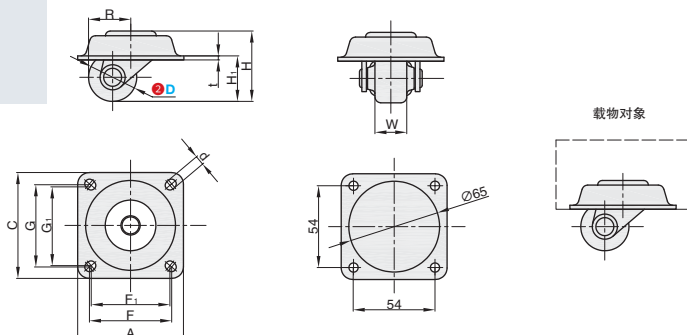

视角标准：第一视角

①代号 - ②D - ③材料代号
HQ-CVLBQY - D32 - NP

型号			H	H ₁	W	R	t	A	C	F	F ₁	G	G ₁	d	容许载荷 (kg)	参考重量 (kg)
①代号	②D	③材料代号														
HQ-CVLBQY	32	NP	46.5	30	21	29	2.6	70	70	55	53	55	53	6.2	120	0.225

	数量分类	小单	中大单	大单		数量	1-9	10~
	数量	1~50	51~100	101~		价格	100%	现询
交货期	通常	7 工作日	现询					

G3
脚轮

