




★ 产品特点：分离型与标准品相比，便于拆装，利于维护。




①代号		M材质	S表面处理	A附件
选择型	指定型			
SSWB	SSWBF	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	2个内六角螺栓(发黑)
SSWE	SSWEF		无电解镀锌	
SSWN	SSWNF	不锈钢	-	2个内六角螺栓(不锈钢)
SSWC	SSWCF	铝合金	本色阳极氧化	


▲ 如对防锈性能有要求，请优先选择无电解镀锌表面处理、不锈钢材质和铝合金材质产品。  
 ▲ 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。  
 ▲ 由于产品批次不同，发货带表面处理产品可能存在色差，不影响尺寸及功能。  
 ▲ 四氧化三铁保护膜，无电解镀锌产品带有防锈油。

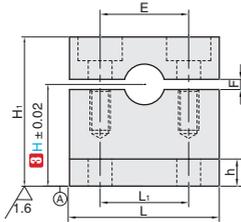

SSWB  
SSWE  
SSWE  
SSWC  
选择型

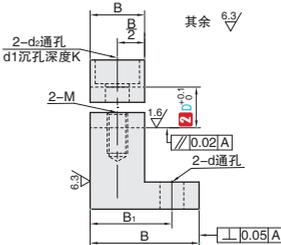

SSWBF  
SSWBF  
SSWBF  
SSWCF  
指定型

 

视角标准：第一视角




①代号

-

②内径D

-

③高度H

SSWB - D10 - H20

①代号	②内径D		③高度H		主要尺寸													
	D	公差	选择型	指定型 (单位0.1mm)	L	H <sub>1</sub>	B	h	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	L <sub>1</sub>	d	E	紧固螺栓M	d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	K	F
(选择型) SSWB SSWE SSWN SSWC (指定型) SSWBF SSWEF SSWNF SSWCF	3	+0.1 0	10 15 20	10.0~20.0	22	H+6	8	4	16	12	13	3.5	13	M3深度6	3.5	6.5	3.5	1.5
	4		10 15 20	10.0~20.0														
	5		15 20 25	15.0~25.0														
	6		15 20 25	15.0~25.0														
	8		15 20 25 30 40	15.0~40.0	30	H+10	10	6	20	15	26	4.5	26	M4深度8	4.5	8	4.5	
	10		20 25 30	20.0~30.0														
	12		20 25 30	20.0~30.0														
	13		20 25 30	20.0~30.0														
	16		20 25 30 40	20.0~40.0	38	H+12	16	8	32	24	36	6.6	36	M6深度12	6.6	11	6.5	
	20		25 30 40 50 60	25.0~60.0														
	25		30 40 50 60	30.0~60.0														
	30		30 40 50 60	30.0~60.0														
	35		40 50 60	40.0~60.0	70	H+30	20	10	40	30	48	9	48	M8深度16	9	14	9	
	40		40 50 60 80	40.0~80.0														
	40		40 50 60 80	40.0~80.0														
	50		50 60 80	50.0~80.0	100	H+40	25	15	50	38	76	14	76	M12深度24	14	20	13	

▲ 可能出现螺孔M底孔贯穿的情况。



交期

制作品

5天发货

▲ 常州发货  
 ▲ 部分型号7天发货，请以报价为准

数量分类	标准订单	特殊订单
数量	小单	大单
数量	1-50	51~
交货期	通常	另行报价