





# 金属垫圈 沉孔型

★ 产品特点:切削加工制作的高精度产品,可实现高精度空间调整。

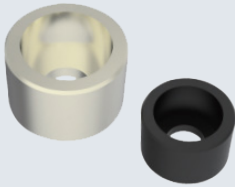

类型			M 材质	S 表面处理	A 硬度
普通级		精密级			
B尺寸固定型	B尺寸指定型	B尺寸指定型			
MWAE G	MWAE E	MWAF E	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	-
MWBEG	MWBEE	MWBFE		无电解镀镍	-
MWEE G	MWEE E	-	不锈钢	-	-
MWCE G	-	-	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	45-50HRC
MWDE G	-	-		无电解镀镍	

按图定制 ▲ 如对防锈有要求,请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

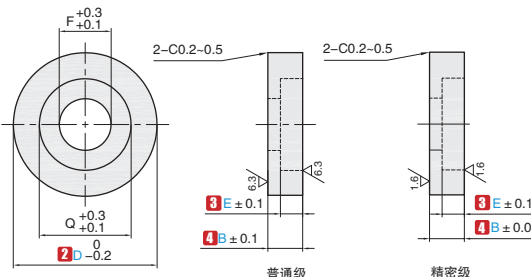

普通级                      精密级

视角标准: 第一视角



① 代号 - ② D - ③ E - ④ B  
 MWAE G - D10 - E4 - B6

### B 尺寸固定型

① 代号	② D	③ E	④ B			Q	F		
			6	8	10				
MWAE G MWBEG MWEE G MWCE G MWDE G	10	4	6	8	10	6	3.5		
	12	5		8	10	8	4.5		
	14	6		8	10	10	5.5		
	15	8			10	12	11		
	20	8			10	12			
	30	10				12	15	14	9
	40	12				15	20	18	11
50	12				15	20			
60	12				15	20			



① 代号 - ② D - ③ E - ④ B  
 MWAE E - D10 - E4.0 - B6.0

### B 尺寸指定型

① 代号	② D	③ E 指定单位0.5mm	④ B 指定单位0.5mm	Q	F
(普通级) MWAE E MWBEE MWEE E	10		3.0 ~ 10.0 10.5 ~ 20.0	6	3.5
	12		3.0 ~ 10.0 10.5 ~ 20.0	8	4.5
	14		3.0 ~ 10.0 10.5 ~ 20.0	10	5.5
	15	1.0 ~ 18.0	3.0 ~ 10.0 10.5 ~ 20.0	11	6.5
(精密级) MWAF E MWBFE	20		10.5 ~ 20.0 3.0 ~ 10.0		
			10.5 ~ 20.0 3.0 ~ 10.0		
	30		3.0 ~ 10.0 10.5 ~ 20.0	14	9



交货期

**5** 天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
		小单
数量	1~200	201~
交货期	5 天发货	另行报价

▲ 常州工厂发货。  
 ▲ 部分产品型号 7 天发货, 请以报价为准。

A6  
垫圈  
轴环