

金属垫圈 普通级 / 精密级


B 尺寸公差选择 尺寸指定型

■ B 尺寸公差选择 尺寸指定型



① 代号	④ 材质	⑤ 表面处理	⑥ 硬度
MWQB DV	一般结构用钢	-	-
MWAB DV		四氧化三铁保护膜	
MWBBD V		无电解镀锌	
MWEB DV	不锈钢	-	45-50HRC
MWSBD V		-	

产品特点: 内外径, 厚度可选范围广, 可实现高精度空间调整。

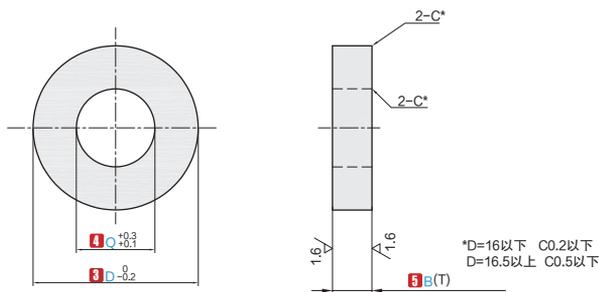

订购编号示例

① 代号	-	② B 公差 H 的选择	-	③ D	-	④ Q	-	⑤ B
MWQB DV	-	HE	-	D10.0	-	Q4.0	-	B1.0

① 代号	② B 公差 H 的选择	③ D	④ Q 指定单位 0.5mm	⑤ B 指定单位 0.1mm
MWQB DV MWAB DV MWBB DV MWEB DV MWSB DV	普通级 E F G H 精密级 J K L N	5.0~10.0 (指定单位 0.5mm)	3.0~58.0	1.0~2.9
		10.5~20.0 (指定单位 0.5mm)		3.0~5.0
		21~30 (指定单位 1mm)		5.1~10.0
		31~40 (指定单位 1mm)		1.0~2.9
		41~50 (指定单位 1mm)		3.0~5.0
		51~60 (指定单位 1mm)		5.1~10.0
				1.0~2.9
				3.0~5.0
				5.1~10.0
				1.0~2.9
				3.0~5.0
				5.1~10.0

▲ $Q \leq D-2$ 。

▲ 材质不锈钢 (精密级) $B \geq 3.1$ 。

(T) B 公差 H 的选择			
E	-0.1 -0.3	J	-0.01 -0.03
F	+0.3 +0.1	K	+0.03 +0.01
G	0 -0.2	L	0 -0.02
H	+0.2 0	N	+0.02 0