

工业滑轨 - 高性价比型

三节式 -76 宽重载型


大批量
订购
bulk order

■三节式 -76 宽重载型



| ①代号 | 产品类别 | | 宽度 | 材质 | | |
|--------|------|------|----|-----|----|------|
| | | | | 滑轨 | 滚珠 | 表面处理 |
| SRBG76 | 三节式 | 全长伸展 | 76 | 45# | | 镀锌 |

- ▲按根销售。
- ▲滑轨安装螺丝最大高度 5mm，直径 $\phi 11\text{mm}$ 。对滑轨抽拉使用无影响。
- ▲垂直、平行安装。
- ▲最大负载 210Kg/ 副。
- ▲承重与负载仅供参考。

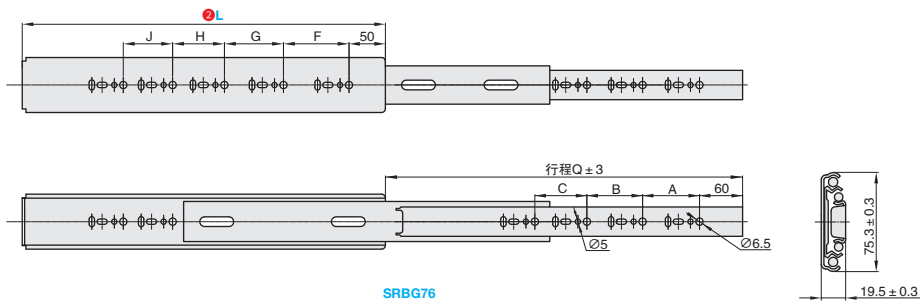

订购规格示例

| | | |
|--------|---|------|
| ①代号 | - | ② L |
| SRBG76 | - | L400 |

视角标准：第一视角

| 型号 | | 行程 Q | A | B | C | F | G | H | J | 额定负载 (N/ 副) |
|--------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------|
| ①代号 | ② L (滑轨长度) | | | | | | | | | |
| SRBG76 | 400 | 400 | 224 | - | - | 224 | - | - | - | 2270 |
| | 450 | 450 | 256 | - | - | 192 | 128 | - | - | 2270 |
| | 500 | 500 | 288 | - | - | 224 | 160 | - | - | 2270 |
| | 550 | 550 | 352 | - | - | 256 | 160 | - | - | 2200 |
| | 600 | 600 | 288 | 128 | - | 256 | 192 | - | - | 2130 |
| | 650 | 650 | 320 | 160 | - | 128 | 192 | 192 | - | 2060 |
| | 700 | 700 | 128 | 224 | 160 | 160 | 192 | 192 | - | 1990 |
| | 750 | 750 | 160 | 256 | 160 | 160 | 224 | 224 | - | 1920 |
| | 800 | 800 | 160 | 256 | 192 | 192 | 224 | 224 | - | 1850 |
| | 850 | 850 | 160 | 320 | 192 | 192 | 256 | 224 | - | 1780 |
| | 900 | 900 | 160 | 352 | 192 | 192 | 288 | 224 | - | 1710 |
| | 950 | 950 | 160 | 352 | 256 | 192 | 288 | 256 | - | 1640 |
| | 1000 | 1000 | 192 | 352 | 256 | 192 | 256 | 224 | 160 | 1570 |
| 1050 | 1050 | 192 | 352 | 288 | 192 | 320 | 224 | 160 | 1500 | |



| 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|--------|------|
| 1-50 | 51-100 | 101~ |
| 通常 | 7 工作日 | 现询 |



| 1-9 | 10~ |
|------|-----|
| 100% | 现询 |