


①代号	产品类型		产品功能	宽度	材质	表面处理
SRBX45	三节式	全长伸展	阻尼型	45	SPCC	镀锌

- ▲ 按根销售。
- ▲ 滑轨安装螺丝最大高度2.5mm，直径 $\phi 8.5\text{mm}$ 。对滑轨抽拉使用无影响。
- ▲ 安装简介及示例请参考 **OP.1921-1922**。
- ▲ 最大负载可达35Kg/副。
- ▲ 承重与负载仅供参考。

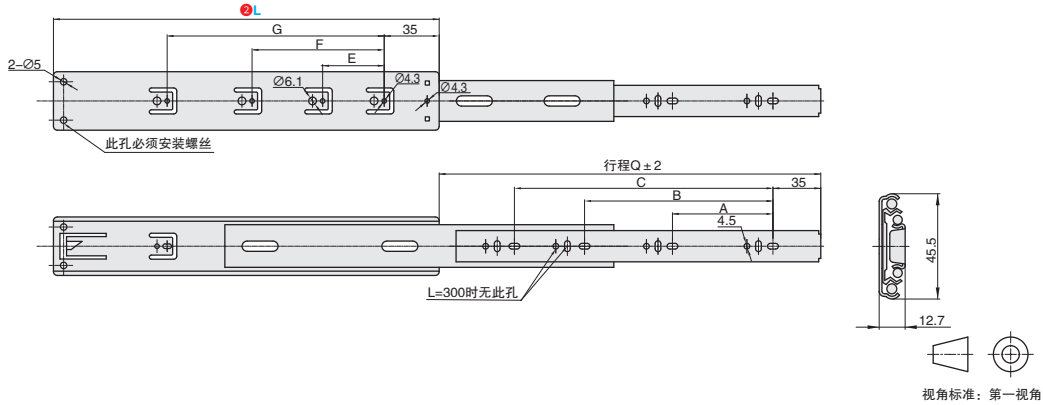

①代号 - ②L  
SRBX45 - L300

型号		行程Q	A	B	C	E	F	G	额定负载 (N/副)
①代号	②L (滑轨长度)								
SRBX45	300	300	96	212	-	96	-	-	220
	350	350	128	224	-	128	-	-	250
	400	400	128	288	-	64	192	-	270
	450	450	128	320	-	64	224	-	290
	500	500	160	352	-	96	256	-	310
	550	550	96	224	416	96	256	352	330
	600	600	96	256	480	96	256	384	350



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

