
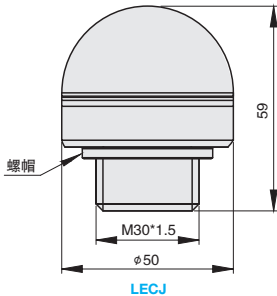



■ 单层微型信号灯



| ① 代号 | 类型 | 灯体材料 |
|------|-------|--------|
| LECJ | 微型信号灯 | PA/铝合金 |

| 性能参数 | |
|------|---------------------|
| 保护等级 | IP65 |
| 灯罩直径 | φ50 |
| 光源 | 贴片2835 LED 0.2W/PCS |
| 灯具寿命 | 50000h |
| 出光角度 | 360°可视 |
| 运行温度 | -20°C ~45°C |
| 运行湿度 | 10~90% |



 

视角标准：第一视角





① 代号 - ② 颜色层数 - ③ 功能

LECJ - 1 - B


| 型号 | | 安装方式 | ③ 功能 | 接线方式 | 颜色顺序 | 额定电压 |
|------|--------|-----------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| ① 代号 | ② 颜色层数 | | | | | |
| LECJ | 1 层 | 杆盘式(螺母安装) | B(常亮) K(全闪光) F(常亮带蜂鸣) | 电源直接输入性 (共正/负通用) | R Y G (红黄绿) | DC 24V |


■ 简易式警示灯



| ① 代号 | 类型 | 灯体材料 |
|------|--------|------|
| LECK | 简易式警示灯 | PC |

| 性能参数 | |
|------|--------------------|
| 保护等级 | IP43 |
| 灯罩直径 | φ30 |
| 发光角度 | 360度可视 |
| 灯具寿命 | 光源100000h 整灯50000h |
| 运行温度 | -20°C ~45°C |
| 运行湿度 | 10~90% |

 

 

视角标准：第一视角




① 代号 - ② 颜色层数 - ③ 功能

LECK - 3 - F

| 型号 | | 安装方式 | ③ 功能 | 接线方式 | 颜色顺序 | 额定电压 |
|------|--------|-----------|---|----------------------|----------------|--------|
| ① 代号 | ② 颜色层数 | | | | | |
| LECK | 3 层 | 杆盘式(螺母安装) | B(常亮) F(常亮带蜂鸣) K(全闪光) W(全闪带蜂鸣) | 电源直接输入型 (共正/共负通用) | R Y G (红黄绿) | DC 24V |

| | | | | | | | | |
|---|------|------|--------|------|---|----|------|-----|
|  | 数量分类 | 小单 | 中大单 | 大单 |  | 数量 | 1-9 | 10~ |
| | 数量 | 1-50 | 51-100 | 101~ | | 价格 | 100% | 现询 |
| 交货期 | 通常 | 7工作日 | 现询 | | | | | |

G4 LED 灯