

铝合金八螺丝高刚性胀套型单膜片联轴器

胀套型




大批量
订购
bulk order

产品特点: 安装方便, 结构紧凑, 适用于高速运转; 采用多边形 8 个螺丝膜片, 可进行大扭力传动, 使用更安全可靠性能高。

NEW
新产品



① 代号	主体 M 材质	弹性体 M 材质	⑤ 表面处理
CPSNBAZ	铝合金	SUS304 不锈钢	阳极氧化处理

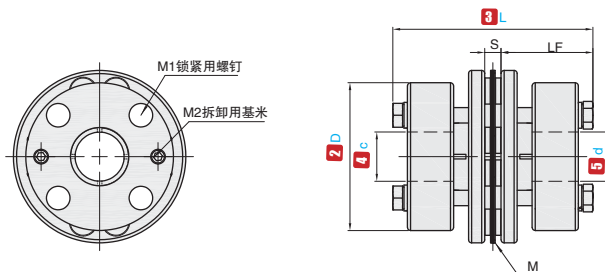

订购编号示例

① 代号 - ② D - ③ L - ④ c - ⑤ d
CPSNBAZ - 65 - 68.6 - c18 - d20

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围													LF	S	M					
CPSNBAZ	56	65	12	14	15	16	18	20	22	24	25							24.5	6	M5			
	65	68.6	14		15	16	18	20	22	24	25	28	30	32	35	25.8	7	M6					
	87	77	16				18	20	22	24	25	30				32	35	26.25	8.5	M8			
	94	78	16			20		22	24	25	28	30	32	35	40	45	48	28.5	9.5	M8			
	104	80	20						25		28	30	32	35	40	45	48	50	55	60	26.75	10.5	M10
	126	152	20						25		28	30	32	35	40	45	48	50	55	60	65	29.7	12.6

① 代号	② D	③ L	额定扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向 偏差 (mm)	容许转速 (rpm)	静态扭转 刚度 (N·m/rad)	惯性矩 (kg·m ²)	重量 (g)
CPSNBAZ	56	65	50	0.02	0.5	±0.5	7700	2.1x10 ⁴	3.6x10 ⁻⁵	230
	65	68.6	70				7000	3.1x10 ⁴	8.6x10 ⁻⁵	320
	87	77	130				6000	6.5x10 ⁴	3.2x10 ⁻⁴	420
	94	78	180				4500	1.4x10 ⁴	1.0x10 ⁻⁴	680
	104	80	280				4500	1.6x10 ⁴	1.6x10 ⁻³	690
	126	88	450				4500	4.6x10 ⁵	2.4x10 ⁻³	1400

▲以上参数由最大孔径测得。