




① 代号	Ⓜ 材质	Ⓢ 表面处理	强度等级
DGLAH	SCM435	发黑	10.9
DGLBH	SUS304	—	A2-50

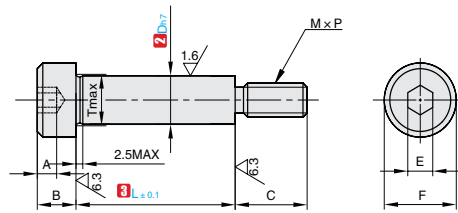

订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ L
DGLAH	-	D5	-	L10

① 代号	② Dh7		③ L			C	F	E	A	B	M×P	T
DGLAH DGLBH	4	0 -0.012	10	15	20	5	6.5	2.5	1.6	3	2.5×0.45	4.5
	5		10	15	20	6	8	2.5	1.6	3.5	3×0.5	5.5
	6		10	15	20	25	7	9	3	2	4	4×0.7