


# 快锁螺母

## 快锁型螺帽 / 强力锁紧螺母


### 快锁型螺帽

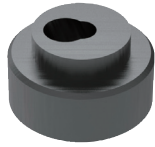

① 代号	类型	[M] 材质	[S] 表面处理
NTBD	快锁型螺帽	SUM22L	发黑
NTBB		SUS304	-

#### 订购编号示例

① 代号	-	② M
NTBD		M5

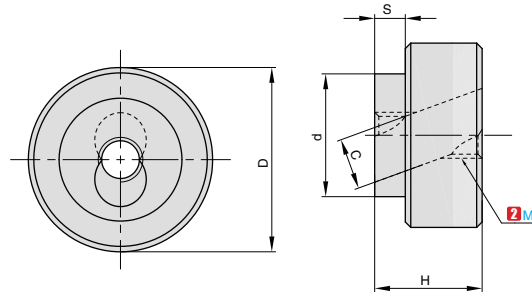

① 代号	型号		② M	H	S	d	C	参考坚固扭矩 N/m
	D							
NTBD	24		M6	14	4	16	6.7	4.8
	30		M8	17	5	20	8.7	9
	36		M10	20	6	28	11	17.5
	40		M12	24	8	32	13.7	

F6  
垫片 / 吊环 / 螺母


### 强力锁紧螺母



① 代号	类型	[M] 材质	[S] 表面处理
NTBAL	强力锁紧螺帽	SS400	镀锌
NTBBL		SUS304	-

#### 订购编号示例

① 代号	-	② M
NTBAL		M6

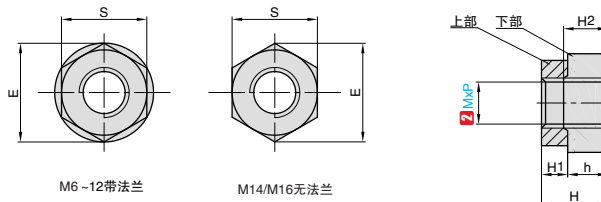

① 代号	型号		螺距 P	s	E	上螺帽		下螺帽		组件高度 H	(h)	重量 (g)
	② M					Ht	公差	H <sub>z</sub>	公差			
NTBAL NTBBL	6		1	10	11.5	5	0 -0.32	5	0 -0.32	8	3	5
	8		1.25	13	15	6.5	0 -0.6	6.5	0 -0.6	10.6	4.1	9
	10		1.5	17	19.6	8		8		13.2	5.2	18
	12		1.75	19	21.9	9.3	10	10	16	7	26	
	14		2	22	25.4	11	11	11	18.5	7.5	39	
	16		24	27.7	-0.7		13	13	22.5	9.5	53	