


树脂螺栓

RENY 型 / 导电性 PEEK 型

■ RENY 型

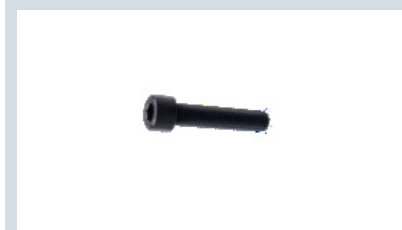


① 代号	② 材质	耐热温度
SZLSA	SPC-5000 (非热塑性聚酰亚胺树脂)	350°C
	SP-1 (非热塑性聚酰亚胺树脂)	288°C

产品特点: 具有近似金属的强度, 但质量仅约为铁的 1/5。能长久保持稳定的耐热性, 可在 288°C - 350°C 条件下持续使用。

△适用标准: DIN912

订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
SZLSA	-	M8	-	L30

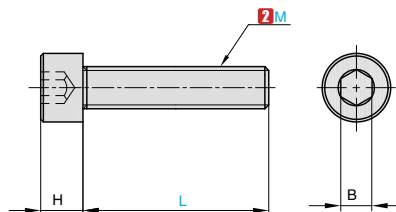

① 代号	② M	③ L									D	B	H	A 材料 断裂 扭矩	B 材料 断裂 扭矩	质量 (g)	
SZLSA	3	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	5.5	2.5	3	0.21	0.12	0.13-0.21
	4	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	7	3	4	0.47	0.27	0.28-0.58
	5		8	10	12	16	20	25	30	35	40	8.5	4	5	0.98	0.54	0.45-1
	6			10	12	16	20	25	30	35	40	10	5	6	1.65	0.95	0.86-2
	8				10	12	16	20	25	30	35	40	13	6	8	4.04	2.26