

■导电性 PEEK 型




① 代号	② 材质	耐热温度
SZLSB	导电性 PEEK (黑色)	180°C

产品特点: 具有导电性, 适用于防止接触或摩擦产生的静电。

▲适用标准: DIN912

订购编号示例

① 代号	-	② M	-	③ L
SZLSB	-	M6	-	L25

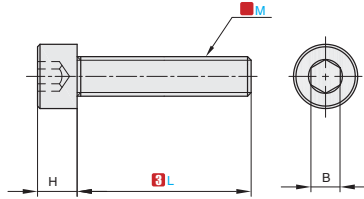

① 代号	② M	③ L			D	B	H	拉伸断裂荷重 (N)	扭转断裂扭矩 (N·M)	质量 (g)
SZLSB	4	10	12	15	7	3	4	600	0.35	0.31-0.39
	5	10	12	15	8.5	4	5	1160	0.96	0.46-0.69
	6		15	20	25	10	5	1590	1.62	0.99-1.3

物理性能	导电性 PEEK
拉伸强度 (N/MM ²)	106
抗弯强度 (N/MM ²)	178
弯曲弹性模量 (GPa)	4.7
体积固有电阻 (Ω·M)	10-103
表面电阻值 (Ω)	102-104