

梯形齿橡胶带


T5 型

成本
经济型产品

交期缩短

大批量
订购
bulk order

■ T5 型



CAD 2D 3D

标准加工

RoHS


型式	齿面保护层	材质	芯线
ABRN-T5	尼龙帆布	氯丁橡胶	玻璃纤维

产品特点: 高效传动, 低噪音耐油, 耐疲劳无弹性无伸展, 抗龟裂性能好。该产品规格广泛应用于安防、玻璃陶瓷、建材木业、金属塑胶、印刷丝印、包装纺织、食品饮料、烟草、仪器仪表、电线电缆、电子电器、汽车、体育运动等行业的工控机械设备传动。控机械设备传动。

▲使用温度 -20~80°C。

订购编号示例

①代号	-	②齿形	③公称宽度	-	④编号
ABRN	-	T5	250	-	200

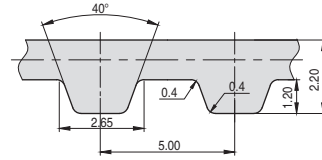

ABRN-T5
T5 型

ABRN-T5 (齿距: 5mm)					
①代号	②齿形	③公称宽度	④编号	周长 (mm)	齿数
ABRN	T5	100 (10mm)	185	185	37
			200	200	40
			225	225	45
			250	250	50
			280	280	56
			295	295	59
			300	300	60
			325	325	65
			350	350	70
			375	375	75
		150 (15mm)	400	400	80
			425	425	85
			450	450	90
			475	475	95
			500	500	100
			525	525	105
			550	550	110
			575	575	115
			590	590	118
			600	600	120
		200 (20mm)	630	630	126
			650	650	130
			675	675	135
			690	690	138
			700	700	140
			725	725	145
			750	750	150
			780	780	156
			800	800	160
			850	850	170
250 (25mm)	900	900	180		
	1075	1075	215		
	1100	1100	220		
	1215	1215	243		
	1380	1380	276		

G5

拉手/合页
手柄/手轮
门组件