

# 30 度梯形丝杠

## 30 度梯形丝杠用螺母 树脂型

大批量  
订购  
bulk order

自制产品


库存产品

■ 30 度梯形丝杠用螺母 树脂型



① 代号	类型	Ⓜ 材质
TSESR(右旋)	圆法兰型	POM
TSESL(左旋)		

产品特点: 有较好的耐腐蚀性和机械性能, 易于加工制造, 相对于特殊树脂型价格便宜。

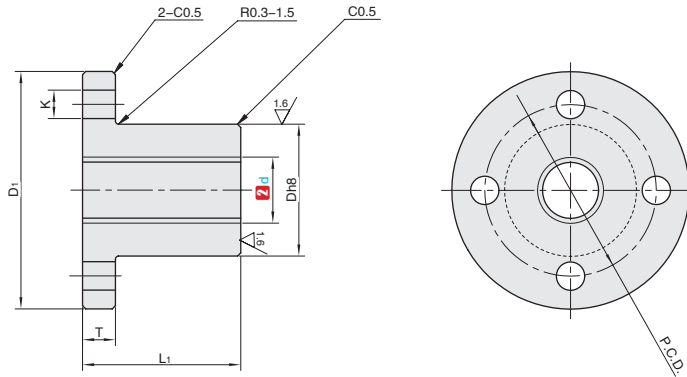

订购编号示例

① 代号 - ② d  
TSESR - 10

① 代号	② d	螺距 P	D	L <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	T	P.C.D.	K	动态许用推力 (N)		重量 (g)
									TSESR	TSESL	TSESR
TSESR(右旋) TSESL(左旋)	10	2	20	24	36	5	26	1.3	255	16	
	12								392	25	
	14	490	23								
	16	628	39								
	18	3	28	35	51	6	42	6.6	873	54	
	20								980	51	
	▲ 25	5	36	50	61	7	47	6.5	1412	69	
	▲ 28								1765	124	
▲ 32	2050								112		

▲带▲的尺寸只适用于 TSESR

■ 材质特性

Ⓜ 材质 特性	试验方法 (ASTM)	单位	PPS 树脂	POM 聚缩醛	
			值		
比重	D792	-	1.68	1.41	
吸水率 (置 23°C水中 24 小时)	D570	%	0.02	0.22	
燃烧性	UL94	-	V-0	HB	
机械性质	抗拉强度	D638	MPa	135	61
	延伸率	D638	%	2.9	40
	弯曲强度	D790	MPa	180	89
	弯曲弹性模量	D790	GPa	10	2.59
	剪切强度	D732	MPa	60	55
	艾佐德冲击强度	D256	J/m	130	74
耐化学药品性	油	-	◎	○	
	酸	-	◎	△-X	
	碱	-	◎	○	
	有机溶剂	-	◎	○	