

法兰型直线轴承

中间法兰·加长型

■加长型



NEW
新产品




①代号	类型	壳体			滚珠 M 材质	保持器 M 材质	密封圈 M 材质	使用环境 温度 °C	
		M 材质	H 硬度	S 表面处理					
LMFCBS	圆型	GCr15	HRC58~	无	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20~80	
LMFCDS				镀镍				不锈钢	-20~120
LMFCCS				无					-20~120
LMFCGS				镀镍				-20~120	
LMFCFS	方型	GCr15	HRC58~	无	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20~80	
LMKCBS				镀镍				不锈钢	-20~120
LMKCCS				无					-20~120
LMKCGS				镀镍				-20~120	
LMKCFBS	对边切割型	GCr15	HRC58~	无	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20~80	
LMTCBS				镀镍				不锈钢	-20~120
LMTDCS				无					-20~120
LMTCCS				镀镍				-20~120	

产品特点：直线轴承是与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。钢珠沿着外壳与保持器所形成的轨道槽循环滚动，直线轴承相对于导向轴作直线往复运动。通过钢珠的滚动，可实现低摩擦阻力的较高效运动

▲如对防锈有要求，推荐使用镀镍产品！

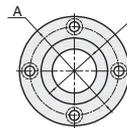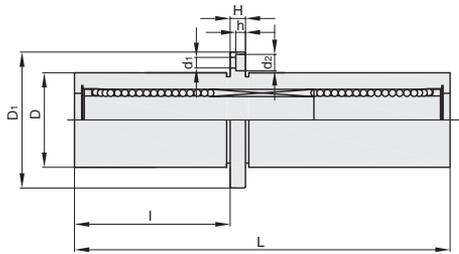


LMFCBS
圆型

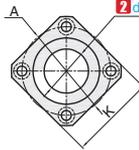

LMKCBS
方型



LMTCBS
dr=6-13

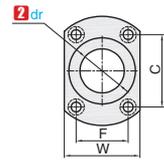

LMTCBS
dr=16-40

订购编号示例

①代号	-	②内径 dr
LMFCBS	-	d10

①代号	②内径 dr		主要尺寸													
	dr	公差	外径 D	公差	长度 S	公差	D ₁	K	H	A	W	C	F	I	L	公差
	6		15	0	49		32	25	5	24	21	-	-	17	49	
	8		19	-0.013	68		40	30	6	29	25	-	-	22	68	
	10	0	23		82		43	34	6	33	29	-	-	27	82	
	12	-0.01	26		86		46	35	6	36	32	-	-	28	86	
	13		28	-0.016	92		48	37	6	38	34	-	-	30	92	
	16		32		105	±0.3	54	42	8	43	38	36	24	35	105	±0.3
	20		40		120		62	50	8	51	46	40	32	40	120	
	25	0	45	0	167		74	58	10	60	51	49	35	55	167	
	30	-0.012	52	-0.019	184		82	64	10	67	58	55	38	61	184	
	35		60	0	200		96	75	13	78	66	64	45	67	200	
	40	-0.015	65	-0.022	230		101	80	13	83	71	68	48	77	230	

①代号	②内径 dr	球列数	主要尺寸			法兰垂直度	径向跳动 (MAX)	基本额定负载		重量 (g)		
			连接孔 d ₁	d ₂	h			动 C(kgf)	静 Co(kgf)	圆法兰	方法兰	对边切割法兰
	6	4	3.5	6	3.1			32.4	52.9	66	58	-
	8	4	4.5	7.5	3.1			43.1	78.4	135	117	-
	10	4	4.5	7.5	4.1	0.02	0.02	58.8	110	205	189	-
	12	4	4.5	7.5	4.1			65.7	120	248	228	-
	13	4	4.5	7.5	4.1			81.3	157	308	286	-
	16	4	5.5	9	4.1			123	235	412	376	386
	20	5	5.5	9	5.1			140	274	752	714	724
	25	6	6.6	11	5.1	0.025	0.025	156	314	1244	1163	1178
	30	6	6.6	11	6.1			249	549	1636	1543	1567
	35	6	9	14	6.1			265	627	2580	2400	2433
	40	6	9	14	8.1	0.03	0.03	343	804	2950	2510	2728

▲ LMFCDS, LMFCGS, LMFCES, LMFCFS, LMKCCS, LMKCGS, LMKCES, LMKCFBS, LMTCCS, LMTCGS, LMTCFBS 没有 dr=35,40。



交货期
7 工作日



优惠价
1-9 100%
10~ 现询