

箱式直线轴承

轴滑动型





大批量
订购
bulk order

■轴滑动型·单衬·双衬




①代号	类型	内置直线轴承	箱体		使用环境
			M 材质	S 表面处理	
LMST	单衬	LMB	铝合金	阳极氧化	-20 ~ 80°C
LMSTL	双衬				

产品特点:可选择高度,无需通过调整块调节高度,可减少零件个数,降低成本。

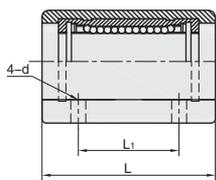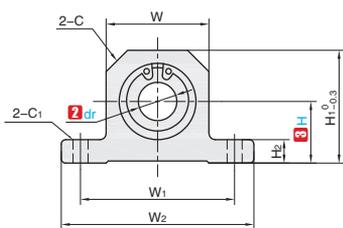

LMST
单衬

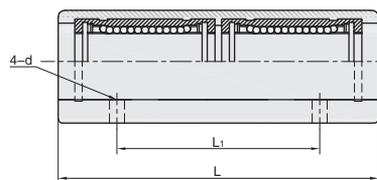


LMSTL
双衬

订购编号示例

①代号 - ②内径 dr - ③ H
LMST - d12 - H20

①代号	②内径 dr		③ H			W ₂	H ₁	H ₂	W	C	C ₁	W ₁	d	
LMST LMSTL	12	15	20	25		58	H+15	8	30	8.5		(0.5)	46	5.5
	16		20	25	30	68	H+20	10	40	11.5	56		5.5	
	20		20	25	30	72	H+22	12	44	12.5	60		5.5	
	25			25	30	40	90	H+27.5	15	55	16		75	6.6
	30			30	40	50	105	H+32.5	20	65	18		85	9

①代号	②内径 dr	L				基本额定负载				重量 (g)	
		单衬		双衬		C(kgf)		Co(kgf)		单衬	双衬
		单衬	双衬	单衬	双衬	单衬	双衬	单衬	双衬		
LMST LMSTL	12	40	70	25	50	41.2	65.7	59.8	120	41	80
	16	47	84	30	55	77.5	123	118	235	73	145
	20	52	94	35	60	88.2	140	137	274	98	180
	25	69	128	50	90	98	156	157	314	236	440
	30	74	138	55	100	157	249	274	549	262	480

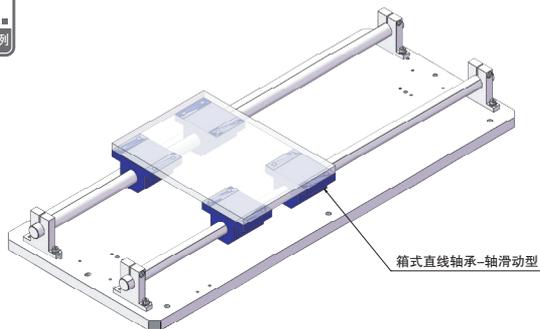

B1
滚珠花键
直线轴承



交货期
7 工作日



1-9
100%
10~
现询