

# 线性滚珠衬套

## 法兰旋转型




大批量  
订购  
bulk order

■标准型



①代号	类型	壳体			滚珠 M 材质	保持器		密封圈 M 材质	使用环境 温度°C
		M 材质	H 硬度	S 表面处理		M 材质	M 材质		
LMVEB	标准型	GCr15	HRC58 ~	无	GCr15	直线运动部 树脂	旋转运动部 轻质合金	丁腈 橡胶	-20~80

产品特点:与法兰直线轴承相比较,既可以直线移动也可以转动,跟适应多种应用。

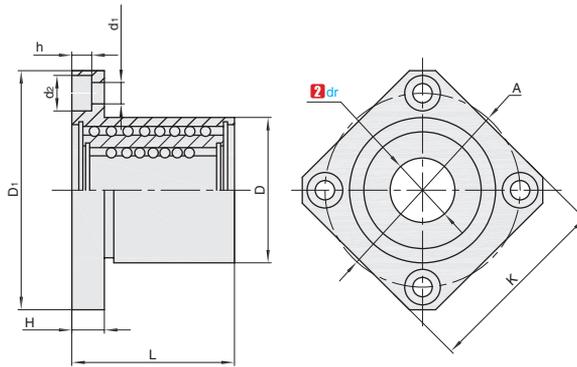

订购编号示例

①代号	-	②内径 dr
LMVEB	-	d13

LMVEB  
线性旋转衬套

①代号	②内径		主要尺寸										基本额定负载		容许 转速 每分钟	重量 (g)	
			外径		长度			法兰				连接孔					动 C(kgf)
	dr	公差	D	公差	L	公差	D <sub>1</sub>	K	H	A	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h				
LMVEB	12	0	32	0	36	±0.3	54	42	8	43	5.5	9	5.1	510	785	500	180
	16	-0.009	40	-0.025	45		62	50	8	51	5.5	9	5.1	775	1177	500	280
	20	0 -0.010	45	0 -0.030	50		74	58	10	60	6.6	11	6.1	883	1373	400	420
	25		52		67		82	64	10	67	6.6	11	6.1	981	1569	400	680
	30		60		74		96	75	13	78	9	14	8.1	1569	2740	400	990

B1  
直线  
滚珠  
花键  
轴承



交货期  
12 工作日



1-9 10~  
100% 现询