


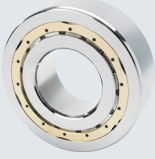


★ 产品特点: 外圈无挡边, 可从两端自由脱落, 内圈双挡边, 与滚子不可分离

■ N型





①代号	后置代号	轴承④材质	
		GB	JIS
BNN	E: 内部加强设计 M: 铜保持架	GCr15	SUJ2
HQ-BNN			

 外圈无挡边



安装图

 



视角标准: 第一视角

BNN-207EM

订购编号示例

①代号	②公称规格	d	D	d1	B	r1 (min)	A	基本额定载荷				极限转速		安装尺寸			重量 Kg (参考)
								标准型		进口型		脂润滑	油润滑	Ds(min)	rb (max)	ra (max)	
								动载荷/KN	静载荷/KN	动载荷/KN	静载荷/KN						
BNN (标准型) HQ-BNN (进口型)	207EM	35	72	48.3	17	0.6	64	48.7	48.2	48.7	48.2	8500	10000	66	1	0.6	0.296
	309EM	45	100	64.7	25	1.5	88.5	97.6	98.3	97.6	98.3	6300	7500	91	1.5	1.5	0.873
	310EM	50	110	71.2	27	2	97	110	113	110	113	5000	6000	99	2	2	1.12

- ▲ 1kgf=9.8N
- ▲ 不承诺此产品品牌
- ▲ 更多规格请咨询客服


交货期

4

天发货


★ 产品特点: 外圈双挡边, 与滚子不可分离, 内圈无挡边, 可从两边自由脱落

■ NU型

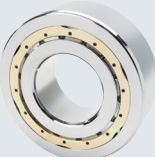



①代号	类型	后置代号	轴承④材质	
			GB	JIS
BNU	标准型	E: 内部加强设计	GCr15	SUJ2
HQ-BNU	进口型	M: 铜保持架		

内圈无挡边

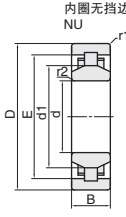

安装图

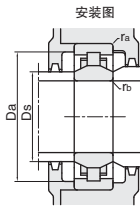

 

视角标准: 第一视角

BNU-205EM

订购编号示例

①代号	②公称规格	d	D	E	B	r1 (min)	r2 (min)	d1	基本额定载荷				极限转速		安装尺寸				重量 Kg (参考)
									标准型		进口型		脂润滑	油润滑	Ds (min)	Da (max)	ra (max)	rb (max)	
									动载荷/KN	静载荷/KN	动载荷/KN	静载荷/KN							
BNU (标准型) HQ-BNU (进口型)	205EM	25	52	43.5	15	1	0.6	31.5	28.7	27	28.7	27	11000	14000	29	47		0.6	0.16
	207EM	35	72	60.7	17			44	48.7	48.2	48.7	48.2	8500	10000	39	65.5		0.296	
	209EM	45	85	72.1	19	1.1	1.1	54.5	61.3	64.1	61.3	64.1	6700	8000	51.5	78.5	1	0.424	
	210EM	50	90	77.1	20			59.5	64.1	69.3	64.1	69.3	6300	7500	56.5	83.5		1	0.482
	306EM	30	72	58.5	19			40.5	51.6	48.4	51.6	48.4	9000	11000	36.5	65.5		0.36	
	307EM	35	80	66.3	21			46.2	65	53.3	65	53.3	8000	9500	41.5	72		0.472	
	308EM	40	90	75.4	23	1.5	1.5	52	80.4	78	80.4	78	6700	8000	48	82	1.5	1.5	0.636
	309EM	45	100	83.6	25			58.5	97.6	98.3	97.6	98.3	6300	7500	53	92		1.5	0.873
	310EM	50	110	91.7	27	2	2	65	110	113	110	113	5000	6000	59	101	2	2	1.12

- ▲ 1kgf=9.8N
- ▲ 不承诺此产品品牌
- ▲ 更多规格请咨询客服

交货期

4

天发货

C2 轴承(关节轴承)