

# SUF系列

## 小型扁平吸盘

AIRBEST



3C电子

RoHS

### 特点

- ◇ 标准型扁平唇边
- ◇ 尺寸小, 重量轻

### 优势

- ◇ 密封性好, 适合搬运表面光滑平整的工件
- ◇ 适合电子行业搬运微小工件



### 应用

- ◇ 适合搬运表面有微小凹凸点小型工件, 如: 电子元器件、金属薄片、太阳能硅晶片等

### 结构

- ◇ 吸盘与接头分体式结构设计, 可单独更换易损件

### 型号规格


SUF 3.5 N - M5M  
① ② ③ ④

① 产品系列	② 尺寸规格	③ 吸盘材质	④ 连接规格
SUF	3.5 - $\phi$ 3.5mm	N - 丁腈橡胶 <b>55</b>	空白 - 单独吸盘
	5.5 - $\phi$ 5.5mm	S - 硅橡胶 <b>50</b>	M5M - M5 $\times$ 0.8外螺纹

### 选型规格


型号	连接规格 M - 外螺纹	最小包装 pcs	单重 g
SUF3.5N    SUF3.5S	SUF3.5N-M5M    SUF3.5S-M5M	10	0.1
SUF5.5N    SUF5.5S	SUF5.5N-M5M    SUF3.5S-M5M	10	0.1

### 尺寸规格 (mm)

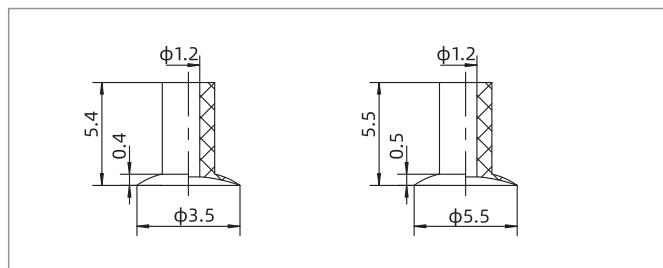

SUF3.5

SUF5.5

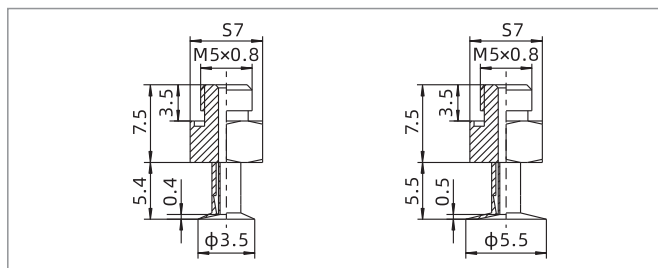

SUF3.5□-M5M

SUF5.5□-M5M

◇ 注: 尺寸公差符合GB/T3672.1-2002-1 M3橡胶制品尺寸公差标准中的要求。

### 配件选型规格

名称	型号规格	适合吸盘
吸盘接头	PJS-M5M-SUF5.5	SUF3.5、5.5