 


Nr. 6982

Kolbendruckschalter

elektro-hydraulisch.



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	Betriebsdruck [bar]	Temp. [°C]	Schutzart	Schalt-häufigkeit [1/min]	Kontaktbelastung	OR-1 O-Ring Best.-Nr.	Gewicht [g]
176040	6982-04	10-100	-20 - +80	IP65	100	30V - 250V = 5A	457499	330
176214	6982-02	40-450	-20 - +80	IP 65	100	30V - 250V = 5A	457499	330

Ausführung:


Mikroschalter. Bauart: federbelasteter Kolben.

Anwendung:

Für die elektro-hydraulische Drucküberwachung eines Spannkreises. Der Kolbendruckschalter ist auf eine Anschlussplatte montierbar und für den Leitungsanschluss anwendbar.

Hinweis:

Die Einbaulage ist beliebig.

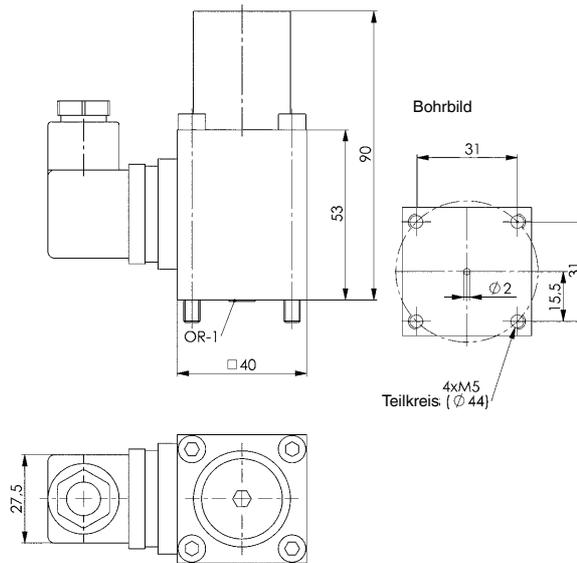

Nr. 6982-02-01


Anschlussplatte



Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	Gewicht [g]
60780	6982-02-01	185

Anwendung:

Für Leitungsanschluss von Druckschalter 6982-02 und 6982-04.

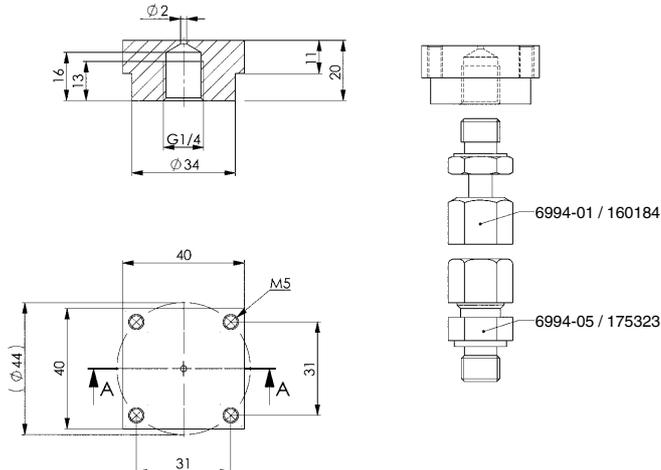

Technische Änderungen vorbehalten.