

## Nr. 6203ZN-02

### Spannbolzen K02

Gehärtet, für pneumatisches Spannmodul Nr. 6203L.




Bestell-Nr.	Größe	ØDN	ØD1	H	H1	M	T	Gewicht [g]
427302	K02	10,0	7,14	17,5	15	M5	2,5	4
427328	K02	10,0	7,14	17,5	15	M5	2,5	4
427344	K02	9,95	7,14	17,5	15	M5	2,5	4

#### Ausführung:

Best.-Nr. 427302: Nullpunkt-Spannbolzen, Best.-Nr. 427328: Schwert-Spannbolzen, Best.-Nr. 427344: Untermaß-Spannbolzen

#### Hinweis:

Ein passendes Werkzeug zur Ausrichtung des Schwert-Spannbolzen ist unter Bestell-Nr. 562804 erhältlich.

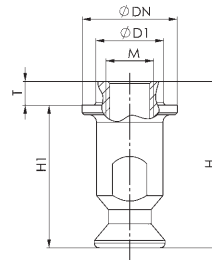

## Nr. 6370ZN-5

### Spannbolzen K5 für Fangschraube M6

Gehärtet, für Spannmodule Größe K5.



Bestell-Nr.	Größe	ØDN	ØD1	ØD2	H	H1	M	T	Gewicht [g]
306019	K 5	15,0	10	6	12,7	10,2	-	2,5	15
306035	K 5	15,0	10	6	12,7	10,2	-	2,5	15
306050	K 5	14,8	10	6	12,7	10,2	-	2,5	15
306076	K 5	14,8	-	-	-	-	M 6	-	12

#### Ausführung:

Best.-Nr. 306019: Nullpunkt-Spannbolzen, Best.-Nr. 306035: Schwert-Spannbolzen, Best.-Nr. 306050: Untermaß-Spannbolzen, Best.-Nr. 306076: Schutz-Spannbolzen

#### Auf Anfrage:

Schutz-Spannbolzen aus Kunststoff.



## Nr. 6370ZN-5

### Spannbolzen K5 für Fangschraube M8

Gehärtet, für Spannmodule Größe K5.



Bestell-Nr.	Größe	ØDN	ØD1	ØD2	H	H1	M	T	Gewicht [g]
562192	K 5	15,0	11	8	12,7	10,2	-	2,5	8
562193	K 5	15,0	11	8	12,7	10,2	-	2,5	8
562194	K 5	14,8	11	8	12,7	10,2	-	2,5	8
306076	K 5	14,8	-	-	-	-	M 6	-	12

#### Ausführung:

Best.-Nr. 562192: Nullpunkt-Spannbolzen, Best.-Nr. 562193: Schwert-Spannbolzen, Best.-Nr. 562194: Untermaß-Spannbolzen, Best.-Nr. 306076: Schutz-Spannbolzen

#### Auf Anfrage:

Schutz-Spannbolzen aus Kunststoff.

