



## Raccordi Anaconda IP 68 in ottone nichelato per FCD e FCE

I raccordi Anaconda IP 68 in ottone nichelato per le guaine Anamet FCD e FCE oltre ad avere un'ottima estetica ed una buona resistenza alla corrosione, offrono, grazie alla speciale guarnizione interna, un altissimo grado di impermeabilità al sistema: IP68. Per le misure 16, 20, 25 e 32 è possibile adattare alle guaine FCD e FCE tutti i raccordi Anaconda per Sealtite 3/8", 1/2", 3/4", e 1", sostituendo l'anello in poliammide e la virola in acciaio standard con l'adattatore per FCD e FCE formato da 3 parti: anello di tenuta metallico, virola in ottone nichelato tornita, guarnizione interna a cappuccio in gomma. Questo inserto viene fornito separatamente assieme ai raccordi, eccezione fatta per i raccordi metrici ISO diritti per FCD e FCE, nei quali l'inserto è già montato all'interno dei raccordi stessi.



### Materiali e composizione:

**Composizione:** Il raccordo in ottone nichelato è formato di 5 parti: dado di bloccaggio, anello di tenuta metallico, guarnizione interna a cappuccio in gomma, virola in ottone nichelato tornita, corpo del raccordo.

**Materiali:** Dado, anello, virola e corpo sono in ottone nichelato, la guarnizione in gomma NBR

**Temperatura di esercizio:** Continua da -45 °C a +105 °C.

**Classe di impermeabilità:** IP 68. (completamente stagno a polvere e liquidi). I raccordi girevoli sono IP67


**Colore:** Metallico.



### Raccordo compact IP 68 ISO maschio diritto fisso in ottone nichelato (incluso adattatore per FCD e FCE)




Filetto ISO	FCD / FCE Ø (DN)	Passaggio utile (mm)	Dimensioni in mm					Confezione standard	Codice articolo	Peso (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	12	8,5	31	10	22	-	20	10	812.012.5	3,8
M16 x 1,5	16	11,2	30	10	26	-	24	10	712.016.5	4,2
M20 x 1,5	16	11,2	30	10	26	-	24	10	712.017.5	4,4
M20 x 1,5	20	15,2	32	10	29	-	27	10	712.020.5	5,0
M25 x 1,5	25	19,2	33	10	35	-	33	5	712.025.5	7,4
M32 x 1,5	32	25,9	36	12	45	-	44	5	712.032.5	13,9
M40 x 1,5	40	34,5	45	14	59	-	55	2	812.040.5	18,8

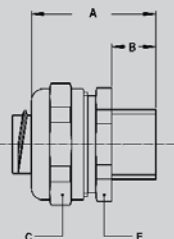

### Raccordo IP 67 ISO maschio girevole in ottone nichelato, (incluso adattatore per FCD e FCE)



Filetto ISO	FCD / FCE Ø (DN)	Passaggio utile (mm)	Dimensioni in mm					Confezione standard	Codice articolo	Peso (Kg/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	16	10,7	48	10	26	24	21	10	813.016.5	8,1
M20 x 1,5	20	13,9	49	10	29	27	25	10	813.020.5	10,2
M25 x 1,5	25	17,4	49	10	35	33	31	5	813.025.5	13,8
M32 x 1,5	32	23,4	55	12	45	42	38	5	813.032.5	32,5

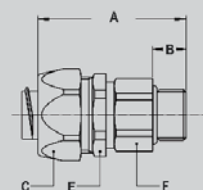

**ANACONDA  
MULTITITE**

**RACCORDI PER  
MULTITITE  
A TENUTA  
STAGNA IP 68**