

1080 glass

mm.134x24

Cod. CI001080 NIKVT
Cod. CI001080 ARGVT

Cerniere invisibili regolabili per porte in vetro
Invisible adjustable hinges for glass doors
Bisagras ocultas ajustables para puertas de vidrio



CARATTERISTICHE:




- Realizzata in zama in finitura argento o nickel
- Ideale per telai con spessore minimo di 30 mm
- Adatta a vetro da 8 e 10 mm
- Lunghezza totale 134 mm
- Profondità solo 21 mm
- Regolazione bidimensionale in altezza e profondità
- Portata fino a 60 kg

MAIN FEATURES:


- Manufactured in zamak nickel or silver finishes
- Suitable for door jamb of 30 mm min. Thickness
- Suitable for 8 and 10 mm glasses
- Total length 134 mm
- Depth 21 mm
- 2D (vertical and depth) adjusting system
- Load capacity up to 60 kg

CARACTERÍSTICAS:



- Fabricada en zamak con acabados niquelado y silver
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 30 mm
- Adapta para vidrios de 8 y 10 mm
- Longitud total 134 mm
- Profundidad de solamente 21 mm
- Ajuste en 2D (vertical y profundidad)
- Capacidad de carga hasta 60 kg

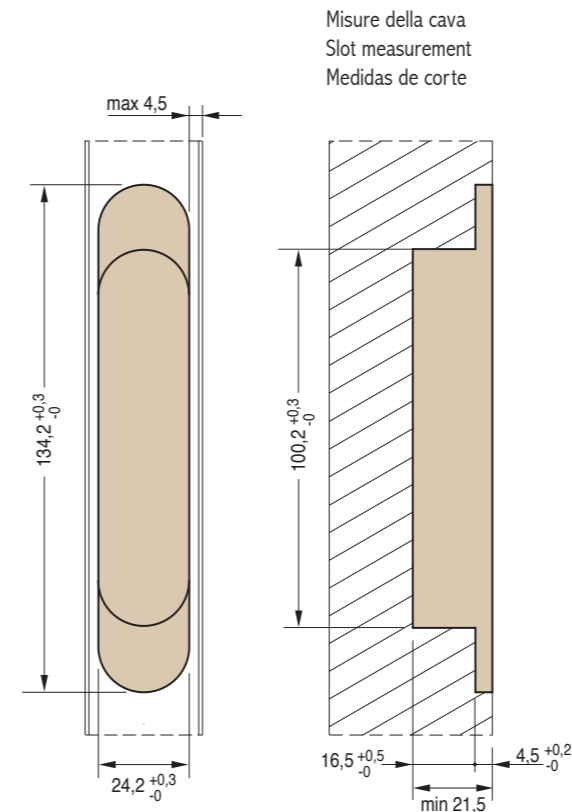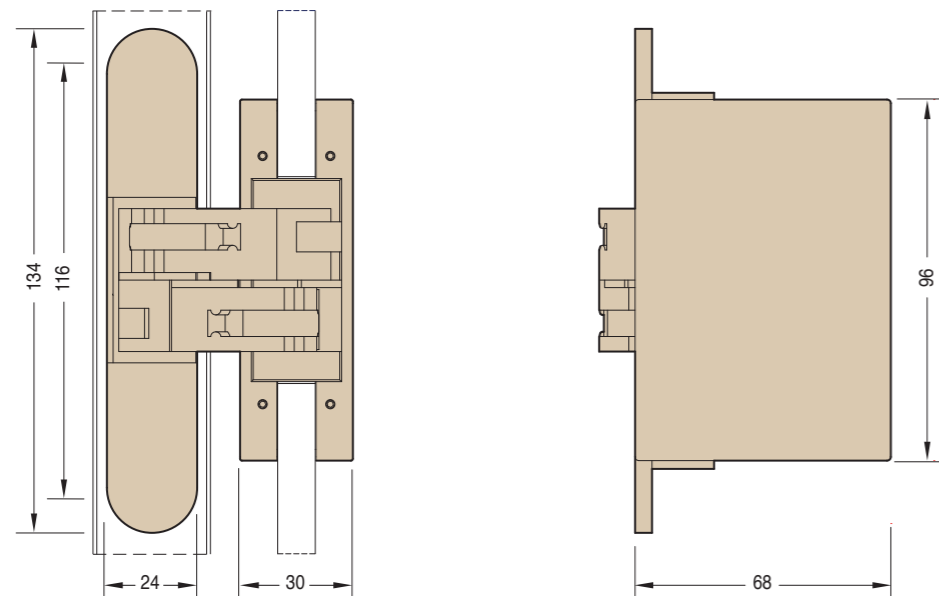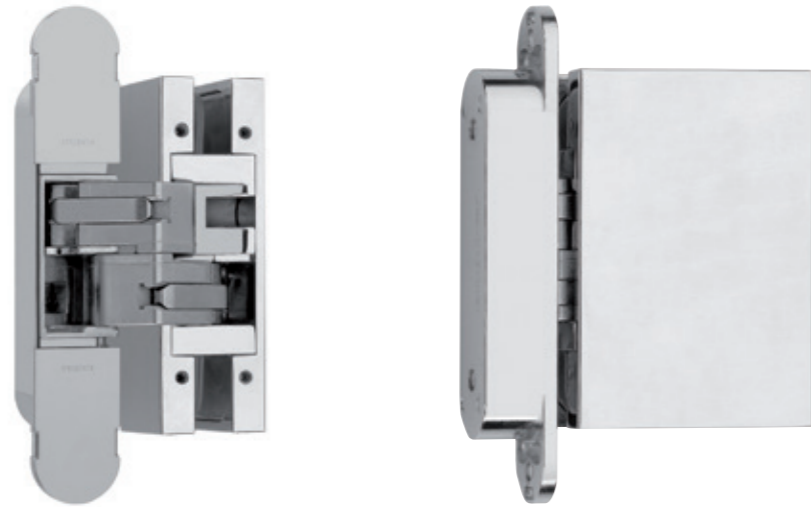


Misure della cava
Slot measurement
Medidas de corte

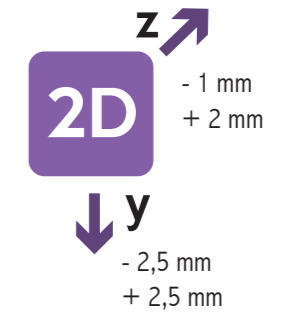

Dima di foratura - vetro
Drilling template - glass
Plantilla de perforacion - Cristal

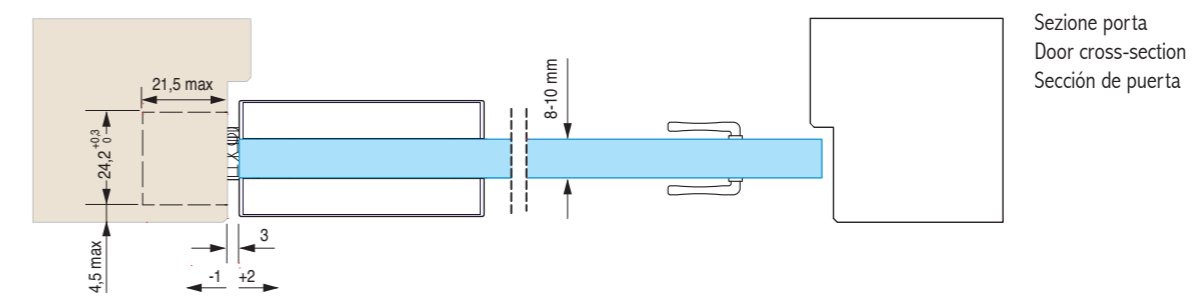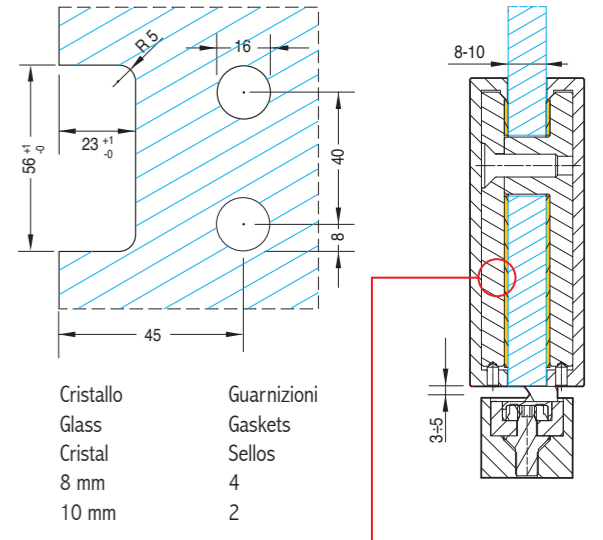


Sezione porta
Door cross-section
Sección de puerta

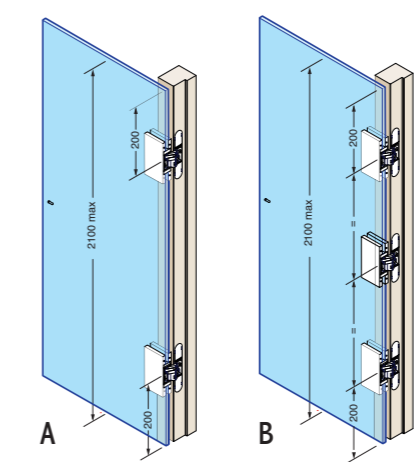

PORTATA ANTE
Larghe fino a 850 mm
Height up to 2100 mm
A - 2 cerniere kg 40
B - 3 cerniere kg 60


CAPACITY DOORS
Width up to 850 mm
Alte fino a 2100 mm
A - 2 hinges kg 40
B - 3 hinges kg 60

CAPACIDAD PUERTAS
Anchas hasta 850 mm
Altas hasta 2100 mm
AO - 2 bisagras kg 40
B - 3 bisagras kg 60


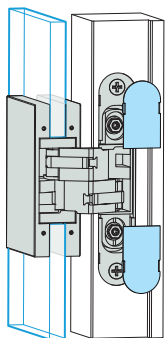


1080 glass

 Cerniere invisibili regolabili per porte in vetro
 Invisible adjustable hinges for glass doors
 Bisagras ocultas ajustables para puertas de vidrio



 Regolazione verticale
 Vertical adjustment
 Ajuste vertical

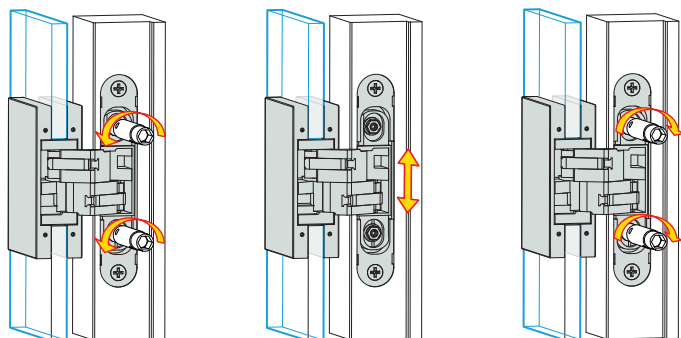

Regolazione in profondità
 Depth adjustment
 Ajuste de profundidad

