


外形尺寸图


- 前端法兰型 (FA)、后端法兰型 (FB)

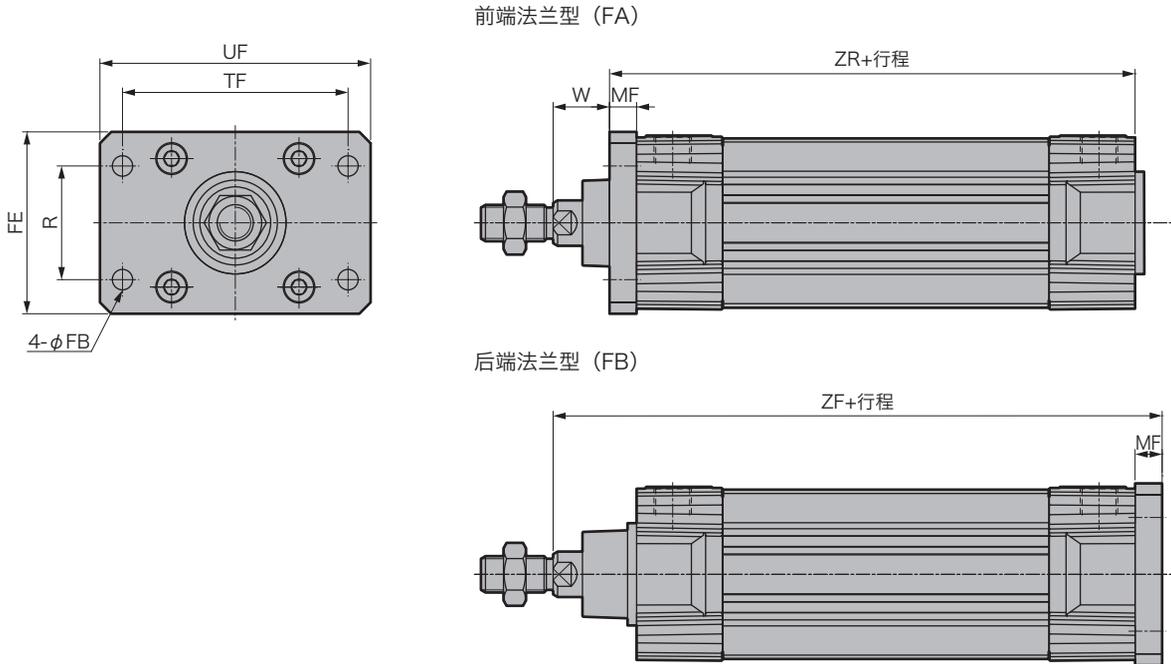

(单位: mm)

符号 缸径	通用						FA	FB	
	FB	FE	MF	R	TF	UF	W	ZR	ZF
φ32	7	50	10	32	64	79	16	104	130
φ40	9	55	10	36	72	90	20	115	145
φ50	9	70	12	45	90	110	25	118	155
φ63	9	80	12	50	100	120	25	133	170
φ80	12	100	16	63	126	153	30	144	190
φ100	14	120	16	75	150	178	35	154	205

- 单耳环连接型 (CA)、双耳环连接型 (CB)

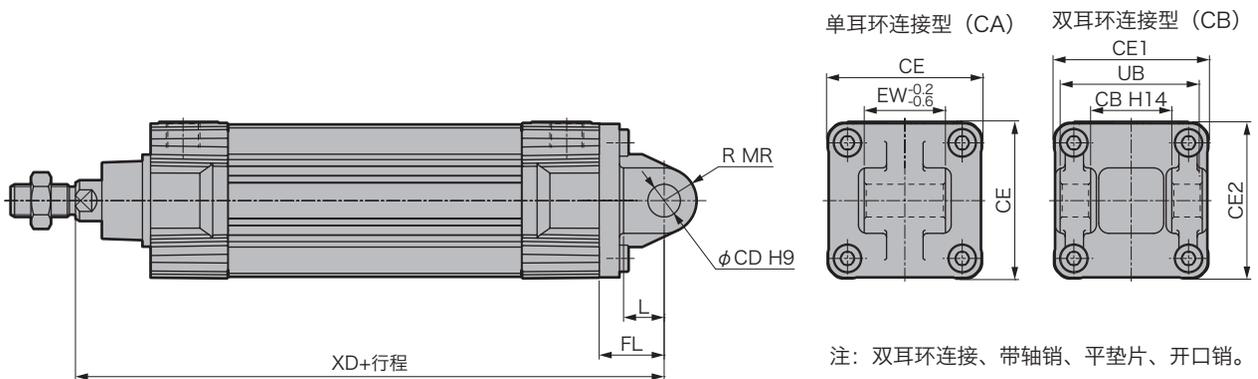

注: 双耳环连接、带轴销、平垫片、开口销。

(单位: mm)

符号 缸径	通用					CA		CB			
	CD	FL	L	MR	XD	EW	CE	CB	UB	CE1	CE2
φ32	10	22	12	10	142	26	47.5	26	45	49	47.5
φ40	12	25	15	12	160	28	53	28	52	57	53
φ50	12	27	15	12	170	32	65	32	60	65	65
φ63	16	32	20	16	190	40	76	40	70	76	76
φ80	16	36	20	16	210	50	95	50	90	95	95
φ100	20	41	25	20	230	60	114	60	110	116	114