


## Unión a base SL, SASJ

<b>Descripción:</b>	Unión a base horizontal para sistema SL, ángulo de rotación 300° con tope. El limitador de ángulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cables con tapa de plástico de fijación rápida.
<b>Material:</b>	Aluminio.
<b>Acabado:</b>	RAL 7035.
<b>Suministro:</b>	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

Ref.
SASJ1SL

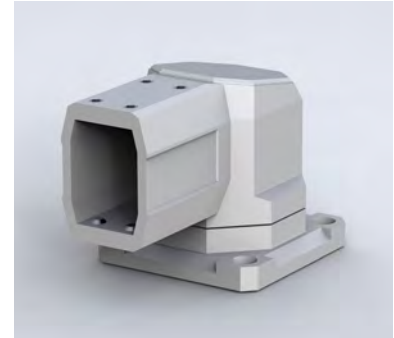

## Unión a pared con salida vertical para SL, SAWJV

<b>Descripción:</b>	Unión a pared con salida vertical para sistema SL, ángulo de rotación de 300° con tope. El limitador de ángulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cables con tapa de plástico de fijación rápida.
<b>Material:</b>	Aluminio.
<b>Acabado:</b>	RAL 7035.
<b>Suministro:</b>	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

Ref.
SAWJV1SL



## Unión a pared con salida horizontal SL, SAWJH

<b>Descripción:</b>	Unión a pared con salida horizontal para sistema SL, ángulo de rotación de 300° con tope. El limitador de ángulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cables con tapa de plástico de fijación rápida.
<b>Material:</b>	Aluminio.
<b>Acabado:</b>	RAL 7035.
<b>Suministro:</b>	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

Ref.
SAWJH1SL

