

Klemmenkästen Polyester-Sortiment Klemmenkästen | MGRP

IP 66, 67



Material:

Glasfaserverstärktes Polyester.

Dichtung:

Standardausführung ist mit einer Polyurethandichtung ausgestattet. Silikon-, Neopren- und EPDM-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbeständigkeit:

-40°C bis +100°C mit der Standard-Polyurethan-Dichtung; -60°C bis +130°C mit der Silikon-Dichtung; -35°C Bis +100°C mit der EPDM-Dichtung; -30°C bis +80°C mit der Neopren-Dichtung.

Entflammbarkeit:

UL94 V-0.

Schutzart:

IP 66, 67.

Oberfläche:

RAL 7000.

Zertifikate:

CE, GOST. Bezügl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang:

Gehäusekorpus, Deckel und Deckelschrauben aus Edelstahl.




IP 66, 67

Gehäuse Abmessungen			Artikelnr.
H	B	T	
75	80	55	MGRP080806GE
75	80	75	MGRP080808GE
75	110	55	MGRP081106GE
75	110	75	MGRP081108GE
75	160	55	MGRP081606GE
75	160	75	MGRP081608GE
75	190	55	MGRP081906GE
75	190	75	MGRP081908GE
120	122	90	MGRP121209GE
120	220	90	MGRP122209GE
160	160	90	MGRP161609GE
160	260	90	MGRP162609GE
160	360	90	MGRP163609GE
160	560	90	MGRP165609GE
250	255	120	MGRP252612GE
250	400	120	MGRP254012GE
405	400	120	MGRP414012GE



Übersicht Abmessungen | MGRP

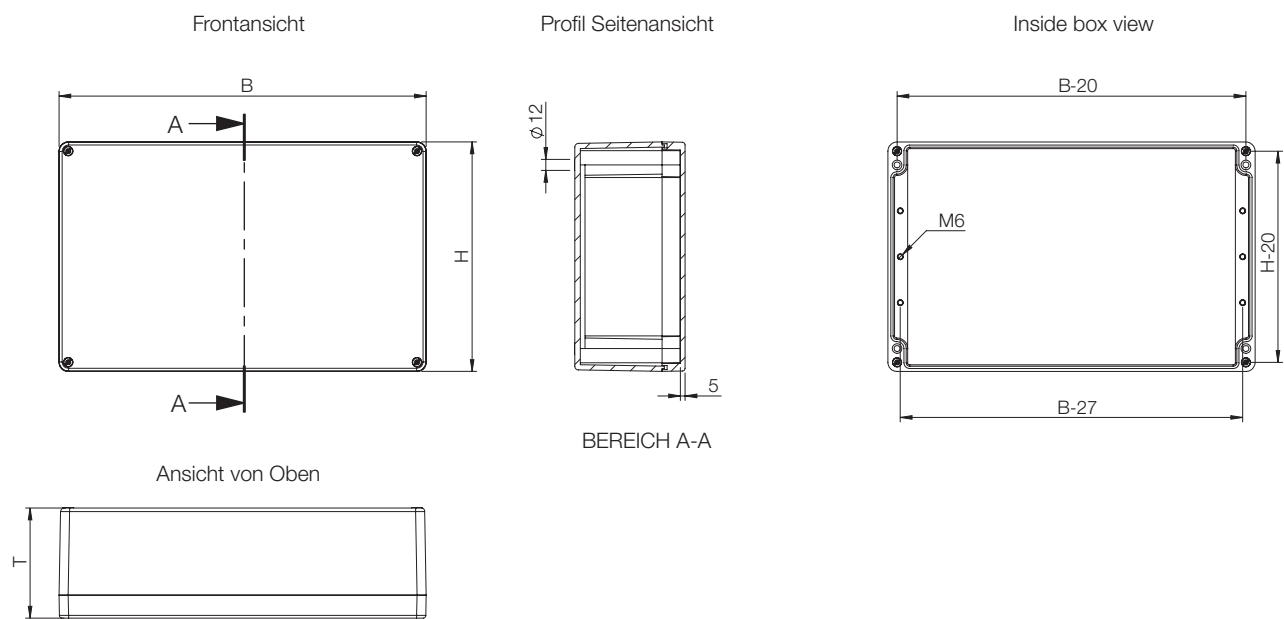

Klemmenkästen

Polyester-Sortiment

Zubehörteile

Montageplatte für MGRP-Gehäuse, GMP

Beschreibung: Montageplatte für MGRP-Gehäuse.
Material: 1,5 mm galvanisiertes Stahlblech, 2,5mm bei GMP1656E.
Verpackungseinheit: 1 Stück

Für Klemmenkästen		Montageplatten Abmessung		
H	B	h	b	Artikelnr.
75	80	64	69	GMP0808E
75	110	64	99	GMP0811E
75	160	64	149	GMP0816E
75	190	64	179	GMP0819E
120	122	107	108	GMP1212E
120	220	107	206	GMP1222E
160	160	144	143	GMP1616E
160	260	144	244	GMP1626E
160	360	144	344	GMP1636E
160	560	144	544	GMP1656E
250	255	233	240	GMP2526E
250	400	233	383	GMP2540E
405	400	390	385	GMP4140E



Scharniere, HHI

Beschreibung: Mit diesem Zubehör kann der Deckel mit Scharnieren ausgestattet werden. 150° -Öffnungswinkel. Gehäusebearbeitung nötig.
Material: Aluminium.
Für Kasten: HHI03: MGRP121209GE bis MGRP414012GE.
Verpackungseinheit: Satz mit 3 Scharnieren. Montagematerial beinhaltet.

Artikelnr.
HHI03

Innenliegende Scharniere auf Anfrage.

