

448 x 598 x 120 mm

Capacité env. 16 l

- Poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) robuste, réducteur de germes et d'entretien facile.
- Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Autres surfaces disponibles : voir ci-dessous.
- Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 16 l. Accès par porte verrouillable avec battant d'introduction coupe-feu à fermeture automatique.
- Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion.
- Pièces d'usure remplaçables par module.
- Montage : au moyen de quatre vis à travers les encoches en trou de serrure et un trou antivol en option dans la paroi arrière.
- Article livré avec matériel de fixation.
- Poids, emballage individuel inclus : 7,9 kg




Proposition de texte pour les spécifications :

Poubelle en acier inoxydable (acier au nickel-chrome EN 1.4301) pour montage en saillie. Boîtier intégralement en acier inoxydable ; tous les angles entièrement soudés, surfaces visibles mates rectifiées et brossées. Équipée de corbeille grillagée amovible. Capacité env. 16 l. Accès par porte verrouillable avec battant d'introduction coupe-feu à fermeture automatique. Serrure cylindrique à fermeture universelle en zinc moulé sous pression anticorrosion. Article livré avec matériel de fixation.

Dimensions : 448 x 598 x 120 mm

Réf. art. WP131

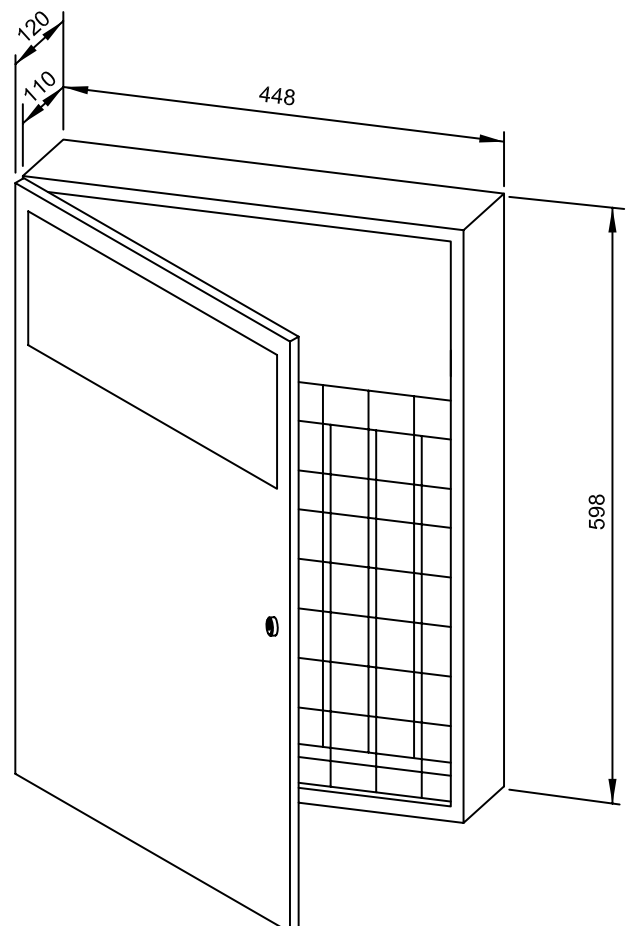

| Surfaces disponibles | Réf. |
|-------------------------|---------|
| mat rectifié (standard) | 727 566 |
| poli | 731 566 |
| (coloré) plastifié | 728 120 |