WASCHTISCHARMATUR WA100-1



Ø 52 x 171 x 185 mm

Normaldruck

- Einhebel-Waschtischarmatur ohne Ablaufgarnitur aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4305).
- Ausführung Normaldruck. Betriebsdruck 2–6 bar.
- Massiver Edelstahlkorpus; Sichtflächen matt geschliffen.
 Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Hochwertige keramische Mischpatrone mit einstellbarer Temperaturbegrenzung (Verbrühschutz).
- Neoperl® Luftsprudler M21 x 1 mm.

Bauhöhe: 171 mm
 Auslaufhöhe: 87 mm
 Ausladung: 98 mm
 Länge Bedienhebel: 140 mm

- Verschleißteile modular austauschbar.
- Einbaumaß: Ø 33 40 mm, Plattenstärke max. 40 mm
- Montage: Mit einer Gegenmutter.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und zwei flexiblen, Edelstahl ummantelten Anschlussschläuchen.
- Gewicht, einschließlich Einzelverpackung: 1,4 kg




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Einhebel-Waschtischarmatur Ausführung Normaldruck aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4305) für Waschtisch-Montage. Massiver Edelstahlkorpus; Sichtflächen matt geschliffen. Keramische Mischpatrone mit einstellbarer Temperaturbegrenzung. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial und zwei flexiblen, Edelstahl - ummantelten Anschlussschläuchen.

Abmessungen Ø 52 x 171 x 185 mm Auslaufhöhe 87 mm Ausladung 98 mm Länge Bedienhebel 140 mm

Artikel Nr. WA100-1

Ident-Nr.
924 276
931 276

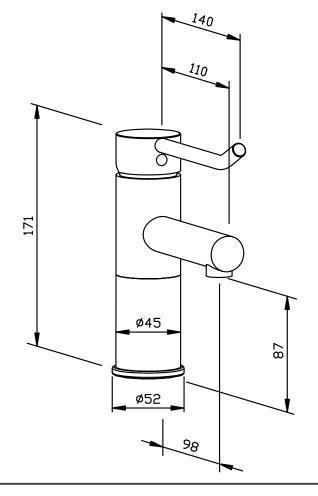



Ernst-Abbe-Straße 21 · D-72770 Reutlingen · Tel.: +49712151539-0 · Fax: -20

info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

