
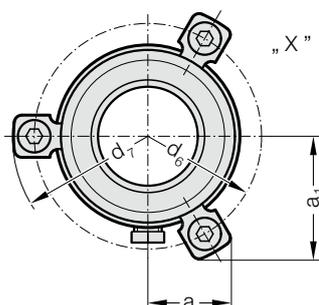
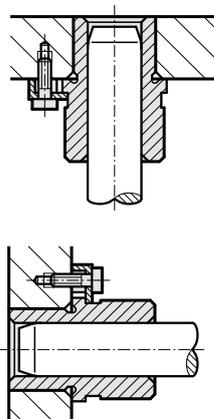


FÜHRUNGSBUCHSE MIT BUND ECO-LINE, BRONZEPLATTIERT, ISO 9448-6

2081.95.

Einbaubeispiel

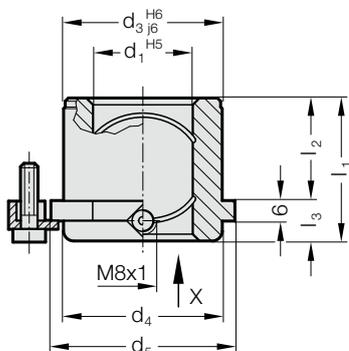

Werkstoff:

Stahl, d_3 induktiv gehärtet

Ausführung:

Laufflächen bronzeplattiert,
Aufnahmedurchmesser feingeschliffen

Hinweis:

Die Befestigung erfolgt mit 3 Haltestücken, ab $\varnothing d_1 = 38$ mit 4 Haltestücken, welche im Lieferumfang enthalten sind (Bestell-Nummer: 207.45 - Haltestück inkl. Zylinderschraube DIN 6912, Kopf- \varnothing 13).

Schmierung mittels Trichter-Schmiernippel mit Gewinde DIN 3405-A M8x1.

 Beschreibung Gleitführung siehe am Anfang des Kapitels D.

 Passende Führungskombinationen siehe Auswahlmatrix am Anfang des Kapitels D.

 Einbau-Richtlinien / Maßtabellen am Ende des Kapitels D.

2081.95. Führungsbuchse mit Bund ECO-LINE, bronzeplattiert, ISO 9448-6

d_1	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d_3	32	40	48	58	70	85	105
d_4	32	40	48	58	70	85	105
d_5	40	48	56	66	80	95	118
d_6	52	60	67	77	91	106	129
d_7	64,7	72,7	79,7	89,7	103,7	118,7	141
a	20,7	22,65	24,4	35,3	40,2	45,5	54,4
a_1	30	33,4	36,4	35,3	40,2	45,5	54,4
l_1	35	35	42	52	65	80	80
l_2	23	23	30	37	47	60	60
l_3	12	12	12	15	18	20	20

Bestell-Beispiel:

Führungsbuchse mit Bund ECO-LINE,
bronzeplattiert, ISO 9448-6

= 2081.95.

Führungsdurchmesser d_1 38 mm = 038

Bestell-Nummer = 2081.95. 038