


# TRAGWANGE MIT BOLZEN MIT FALLRINGSICHERUNG, NACH BMW



2133.11.

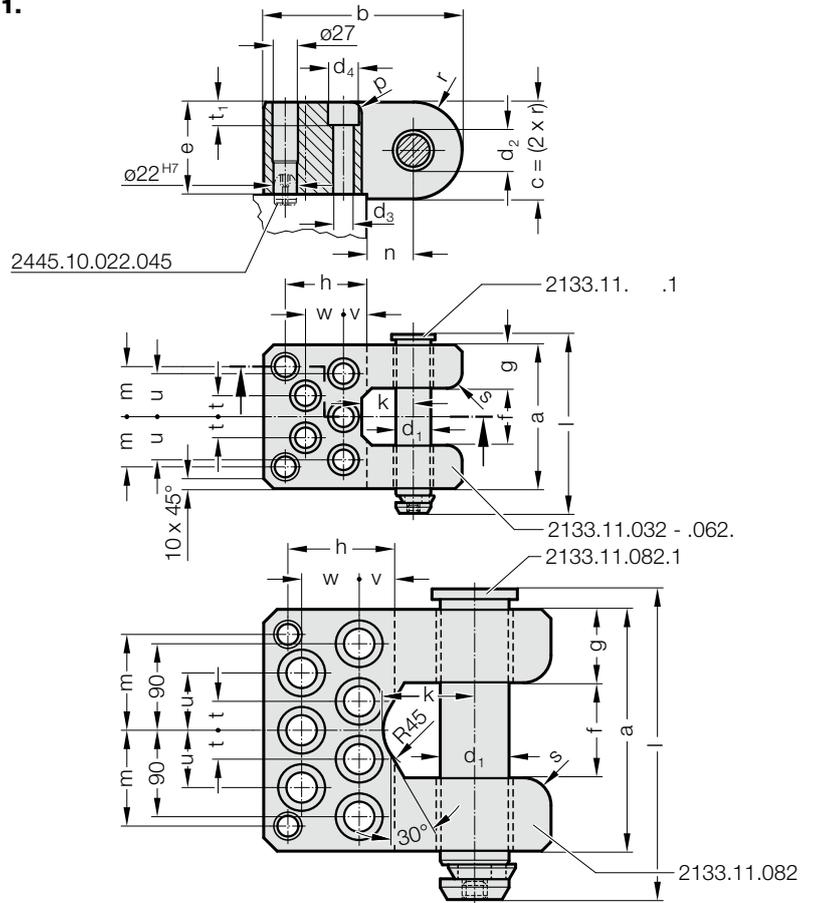

## Hinweis:

Zentrierbolzen 2445.10.022.045 extra bestellen

Bestell-Nummer für Ersatzteil Bolzen mit Fallringsicherung:

2133.11.□□□.1

Bestell-Nummer für Tragwange mit Bolzen mit Fallringsicherung inkl. 2

Zentrierbolzen und Befestigungsschrauben nach BMW-Norm:

2133.11.00.15.□□□, 2133.11.00.15.062.36

## 2133.11. Tragwange mit Bolzen mit Fallringsicherung, nach BMW

| Bestell-<br>Nummer | max. Tragfähigkeit<br>pro Paar [kg]* |                |                |     |     |     |     |     |    |     |    |     |      |    |    |    |      |    | Zyl.-Schraube |    |                |                |                |                 |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|------|----|----|----|------|----|---------------|----|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                    |                                      | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | a   | b   | c   | e   | f   | g  | h   | k  | l   | m    | n  | p  | s  | t    | u  | v             | w  | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | t <sub>1</sub> | DIN EN ISO 4762 |
| 2133.11.032        | 6400                                 | 30             | 32             | 126 | 185 | 80  | 75  | 50  | 38 | 85  | 50 | 158 | 45   | 40 | 12 | 16 | 20   | 40 | 30            | 35 | 17.5           | 26             | 17.5           | M16x80          |
| 2133.11.042        | 10000                                | 40             | 42             | 150 | 210 | 100 | 95  | 60  | 45 | 87  | 55 | 187 | 52   | 50 | 12 | 20 | 22.5 | 45 | 25            | 40 | 22             | 33             | 21.5           | M20x100         |
| 2133.11.052        | 16000                                | 50             | 52             | 175 | 240 | 120 | 115 | 75  | 50 | 95  | 70 | 220 | 62.5 | 60 | 16 | 24 | 25   | 50 | 35            | 45 | 26             | 40             | 25.5           | M24x120         |
| 2133.11.062.36     | 25000                                | 60             | 62             | 200 | 300 | 140 | 130 | 80  | 60 | 145 | 80 | 246 | 77.5 | 65 | 20 | 30 | 35   | 65 | 60            | 65 | 39             | 57             | 38             | M36x160         |
| 2133.11.082        | 36000                                | 80             | 82             | 250 | 300 | 160 | 150 | 100 | 75 | 105 | 95 | 305 | 100  | 90 | 20 | 30 | 30   | 60 | 30            | 60 | 33             | 48             | 32             | M30x160         |

\*Die maximal zulässige Tragfähigkeit ist so zu bemessen, dass zwei Tragwangen in der Lage sind, das Werkzeug zu tragen oder zu wenden.