


# SCHNEIDSTEMPEL MIT KOPF, QUADRATISCH U. RECHTECKIG, FORM B

231.

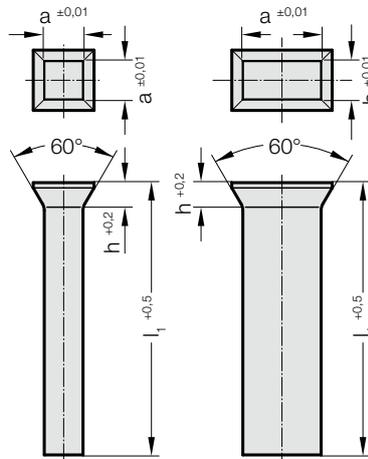

## Werkstoff:

HSS  
Bestell-Nummer 231.3.  
Härte:  
Schaft  $64 \pm 2$  HRC  
Kopf  $52 \pm 3$  HRC

 Werkstoffbeschreibung und andere Werkstoffe siehe am Anfang des Kapitels E.

## Ausführung:

Stempelschaft geschliffen.  
Stempelkopf warmgestaucht, auf Wunsch geschliffen.

$l_1$ : Quadratische Stempel - Lagerlänge: 71 mm  
Andere Abmessungen und Materialien auf Anfrage.

## 231. Schneidstempel mit Kopf, quadratisch u. rechteckig, Form B

| a       | b  | h   | $l_1$ |
|---------|----|-----|-------|
| 1 - 8   | 1  | 1,2 | 71    |
| 2 - 10  | 2  | 1,4 | 71    |
| 3 - 12  | 3  | 1,8 | 71    |
| 4 - 12  | 4  | 1,8 | 71    |
| 5 - 15  | 5  | 1,8 | 71    |
| 6 - 20  | 6  | 2   | 71    |
| 7 - 24  | 7  | 2,8 | 71    |
| 8 - 24  | 8  | 2,8 | 71    |
| 9 - 28  | 9  | 2,8 | 71    |
| 10 - 34 | 10 | 2,8 | 71    |
| 12 - 34 | 12 | 2,8 | 71    |

## Bestell-Beispiel:

|  |       |                       |
|--|-------|-----------------------|
| Schneidstempel mit Kopf, quadratisch u. rechteckig, Form B | =     | 231.                  |
| Werkstoff MAT  | HSS   | = 3.                  |
| Schneidlänge a   | 6 mm  | = 0600.               |
| Schneidbreite b  | 6 mm  | = 0600.               |
| Länge $l_1$  | 71 mm | = 071                 |
| Bestell-Nummer   | =     | 231.3.0600. 0600. 071 |