
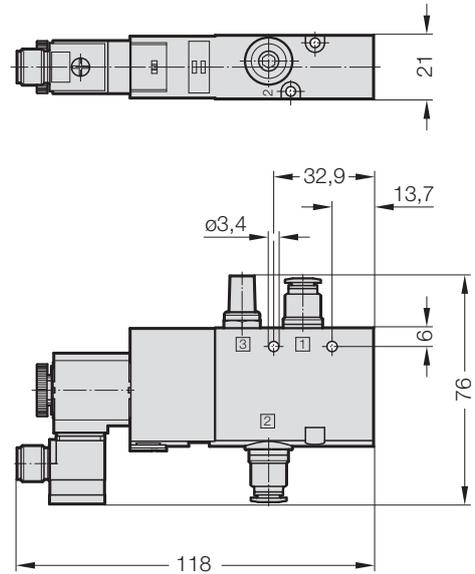


STEUERBARE GASDRUCKFEDERN STEUERUNGSSYSTEM

2489.00.41.33

3/2 Wegeventil, elektro-pneumatisch

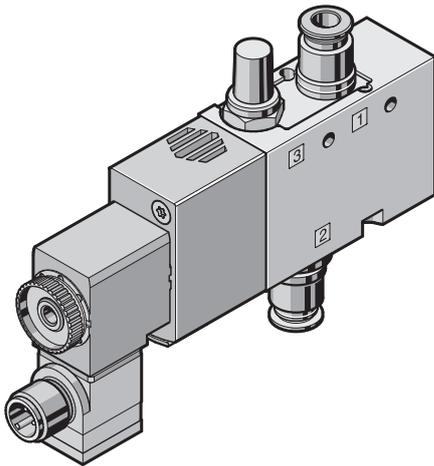


TECHNISCHE DATEN:

Fluid: Luft oder neutrales Gas, gefiltert, geölt oder trocken
Spannung: 24V DC – (2,6 W)


- Ein Ventil kann bis zu 6 Gasdruckfedern oder einen Ventilblock (KF + KP-System) steuern.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

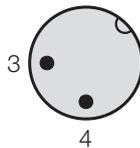

ANSCHLUSSSYMBOL VENTIL

Grundstellung geschlossen

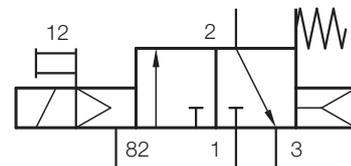

VERBINDUNGSKABEL GERADE

separat bestellen

Bestell-Nummer		l [m]
2489.00.41.00.01	M12x1, 3-polig Ende offen	2,50

VERBINDUNGSKABEL 90°

separat bestellen

Bestell-Nummer		l [m]
2489.00.41.00.02	M12x1, 3-polig Ende offen	2,50